

AC2307




アクチュエータのフィードバック用**AS-i**デュアルセンサ
DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2317

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

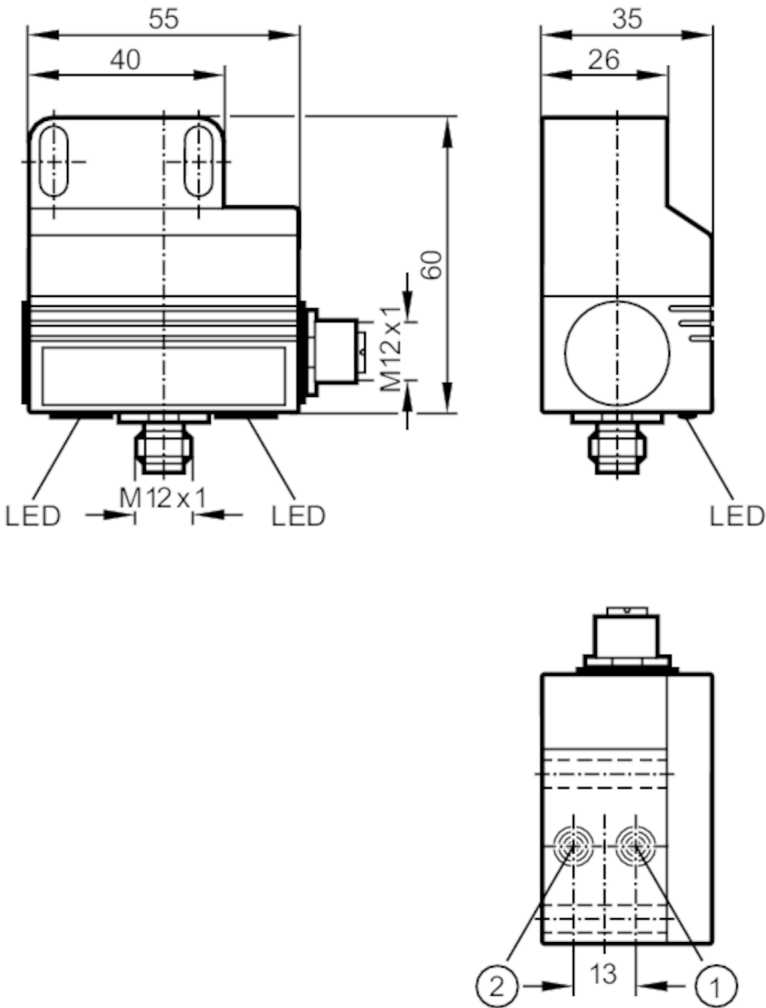

1 センサ 1
2 センサ 2



製品特性

定格検出距離	[mm]	4
外形寸法	[mm]	55 x 60 x 35

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
----------	-----	--------------

監視範囲

定格検出距離	[mm]	4
--------	------	---

使用環境条件

 
使用周囲温度	[°C]	-20～70
保護構造		IP 67

AC2307



アクチュエータのフィードバック用**AS-i**デュアルセンサ

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

試験 / 認証		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i仕様		
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	F
AS-i 認証		15101
機械的仕様		
取付け		埋込み不可
外形寸法	[mm]	55 x 60 x 35
材質		PBT, PC
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
	機能	1 x LED, 赤
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - ソケット		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: ステンレス		
		
接続		
Ausgänge		
2	スイッチング出力 2 +	
3	補助電源 -	
4	スイッチング出力 1 +	
電気接続 - プラグ		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: ステンレス		
		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	