


# AC2315



アクチュエータのフィードバック用**AS-i**デュアルセンサ  
DUAL SENSOR T4 2SI M12

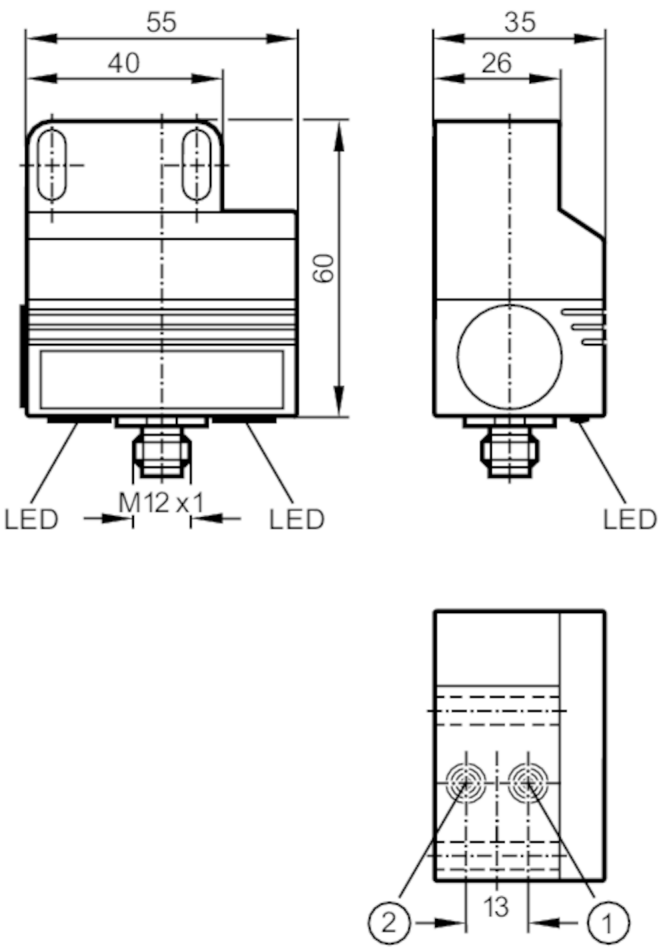

1 センサ 1  
2 センサ 2



| 製品特性     |      |                                        |
|----------|------|----------------------------------------|
| 電気仕様     |      | AS-i                                   |
| 定格検出距離   | [mm] | 4                                      |
| 外形寸法     | [mm] | 55 x 60 x 35                           |
| 電氣的仕様    |      |                                        |
| 使用電源電圧範囲 | [V]  | DC 26.5～31.6, (cULusの「supply class 2」) |
| 消費電流     | [mA] | < 40                                   |
| 出力       |      |                                        |
| 電気仕様     |      | AS-i                                   |
| 監視範囲     |      |                                        |
| 定格検出距離   | [mm] | 4                                      |
| 使用環境条件   |      |                                        |
| 使用周囲温度   | [°C] | -20～70                                 |
| 保護構造     |      | IP 67                                  |

# AC2315



アクチュエータのフィードバック用AS-iデュアルセンサ

DUAL SENSOR T4 2SI M12


| 試験 / 認証                                                                                        |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| EMC                                                                                            | EN 50295              |              |
|                                                                                                | EN 61000-6-2          |              |
| MTTF                                                                                           | [年]                   | 924          |
| AS-i仕様                                                                                         |                       |              |
| AS-i バージョン                                                                                     |                       | 2.1          |
| 拡張アドレス設定モード                                                                                    |                       | 有            |
| I/O コンフィグレーション                                                                                 | [hex]                 | 0            |
| ID コード                                                                                         | [hex]                 | A.F          |
| AS-i 認証                                                                                        |                       | 74901        |
| 機械的仕様                                                                                          |                       |              |
| 重量                                                                                             | [g]                   | 149.5        |
| 取付け                                                                                            |                       | 埋込み不可        |
| 外形寸法                                                                                           | [mm]                  | 55 x 60 x 35 |
| 材質                                                                                             |                       | PBT          |
| ディスプレイ / パーツ                                                                                   |                       |              |
| 表示                                                                                             | スイッチング状態              | 2 x LED, 黄色  |
| アクセサリ                                                                                          |                       |              |
| 付属品                                                                                            | 固定用金具                 |              |
|                                                                                                | 六角穴付きボルト: 2 x M5 x 35 |              |
|                                                                                                | ワッシャー: 2              |              |
| 備考                                                                                             |                       |              |
| 梱包数                                                                                            |                       | 1 個          |
| 電気接続                                                                                           |                       |              |
| 電気接続 - プラグ                                                                                     |                       |              |
| コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303)                                          |                       |              |
| <div></div> |                       |              |

# AC2315



アクチュエータのフィードバック用**AS-i**デュアルセンサ  
DUAL SENSOR T4 2SI M12

## 接続

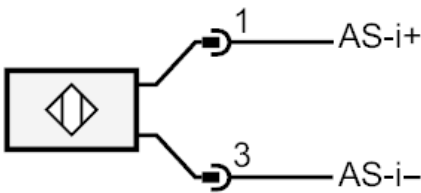

## 電気接続

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |