


# AC2380



## AS-i 照光式押しボタンモジュール

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

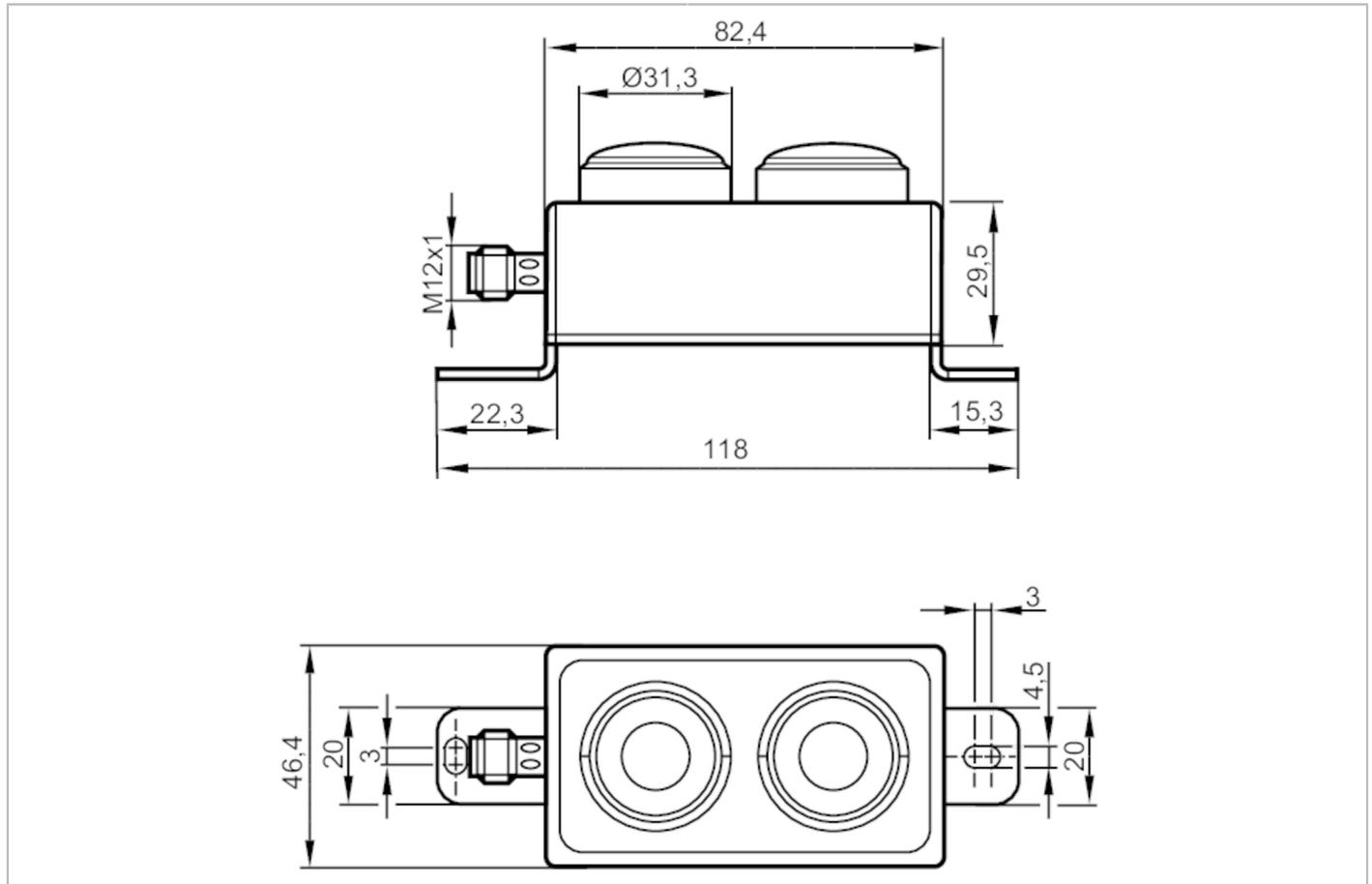

アプリケーション	
アプリケーション	フィールド設置, 食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA]	80
入力	
センサ電源	AS-i
出力	
電氣仕様	AS-i
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25~70
保存温度 [°C]	-40~80
保護構造	IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証	
EMC	EN 61000-6-2 EN 62026-2
AS-i仕様	
AS-i バージョン	2.11, 3.0
拡張アドレス設定モード	有

# AC2380



## AS-i 照光式押しボタンモジュール

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

AS-iマスタプロファイル	M2, M3, M4				
AS-i プロファイル	S-B.A.E				
I/O コンフィグレーション [hex]	B				
ID コード [hex]	A.E				
AS-i 認証	135301				
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
LED 1 青	DO-0	-	-	-	-
LED 2 白	-	DO-1	-	-	-
押しボタン 1	-	-	DI-2 (NO)	-	-
押しボタン 2	-	-	-	-	DI-3 (NO)

### 機械的仕様

重量 [g]	275.6
取り付け方法	ねじ装着
外形寸法 [mm]	118 x 50 x 47
材質	ステンレス

### ディスプレイ/パーツ

表示	動作	LED, 緑
	エラー	LED, 赤
操作エレメント	2	バックライト式ファンクション設定キー

### 電気接続

モジュール接続	M12
---------	-----

### 備考

備考	押しボタン(RAFI type RAFIX22)は事故防止機能が付いています。
梱包数	1 個

### 電気接続



1	AS-i +
3	AS-i -