


AC2381



AS-i 照光式押しボタンモジュール

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

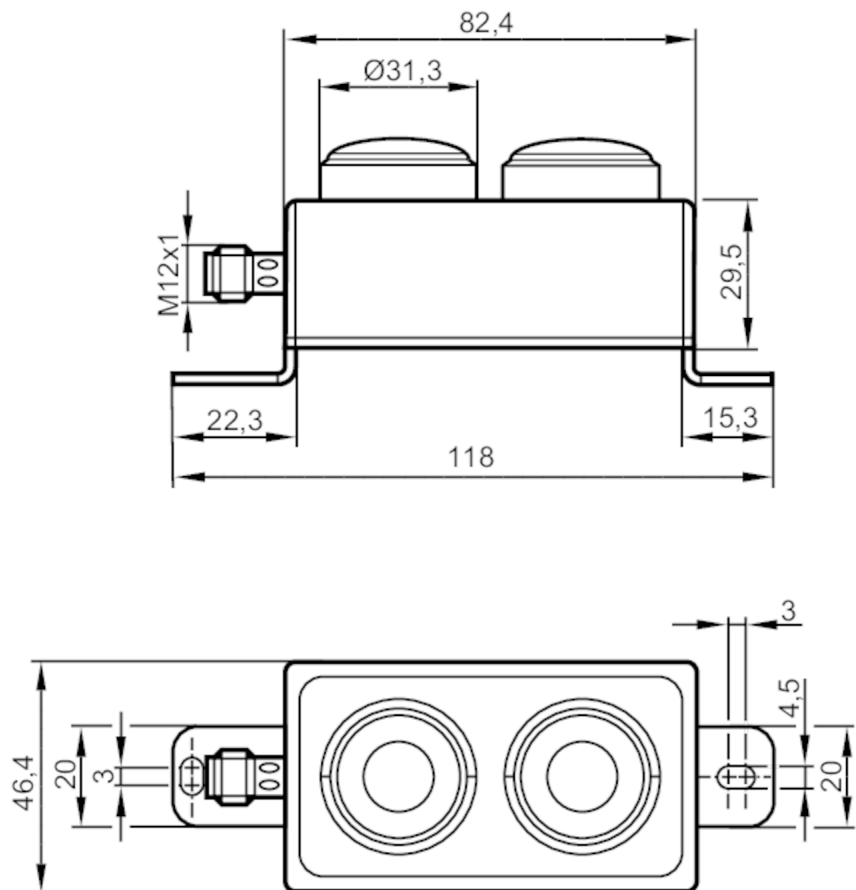

アプリケーション		
アプリケーション	フィールド設置, 食品産業向けハイジエニック・ウェットエリア用	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	80
入力		
センサ電源	AS-i	
出力		
電氣仕様	AS-i	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保存温度	[°C]	-40～80
保護構造	IP 67, IP 68, IP 69K	
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i仕様		
AS-i バージョン	2.11, 3.0	
拡張アドレス設定モード	有	

AC2381



AS-i 照光式押しボタンモジュール

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

AS-iマスタプロファイル	M2, M3, M4				
AS-i プロファイル	S-B.A.E				
I/O コンフィグレーション	[hex]	B			
ID コード	[hex]	A.E			
AS-i 認証	135301				
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	LED 1 赤	DO-0	-	-	-
	LED 2 緑	-	DO-1	-	-
	押しボタン 1	-	-	DI-2 (NC)	-
	押しボタン 2	-	-	-	DI-3 (NO)

機械的仕様

重量	[g]	276.55
取り付け方法	ねじ装着	
外形寸法	[mm]	118 x 50 x 47
材質	ステンレス	

ディスプレイ / パーツ

表示	動作	LED, 緑
	エラー	LED, 赤
操作エレメント	2	バックライト式ファンクション設定キー


電気接続

モジュール接続	M12
---------	-----

備考

備考	押ボタン(RAFI type RAFIX22)は事故防止機能が付いています。
梱包数	1 個

 電気接続



1	AS-i +
3	AS-i -