


AC2386



AS-i 照光式押しボタンモジュール

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

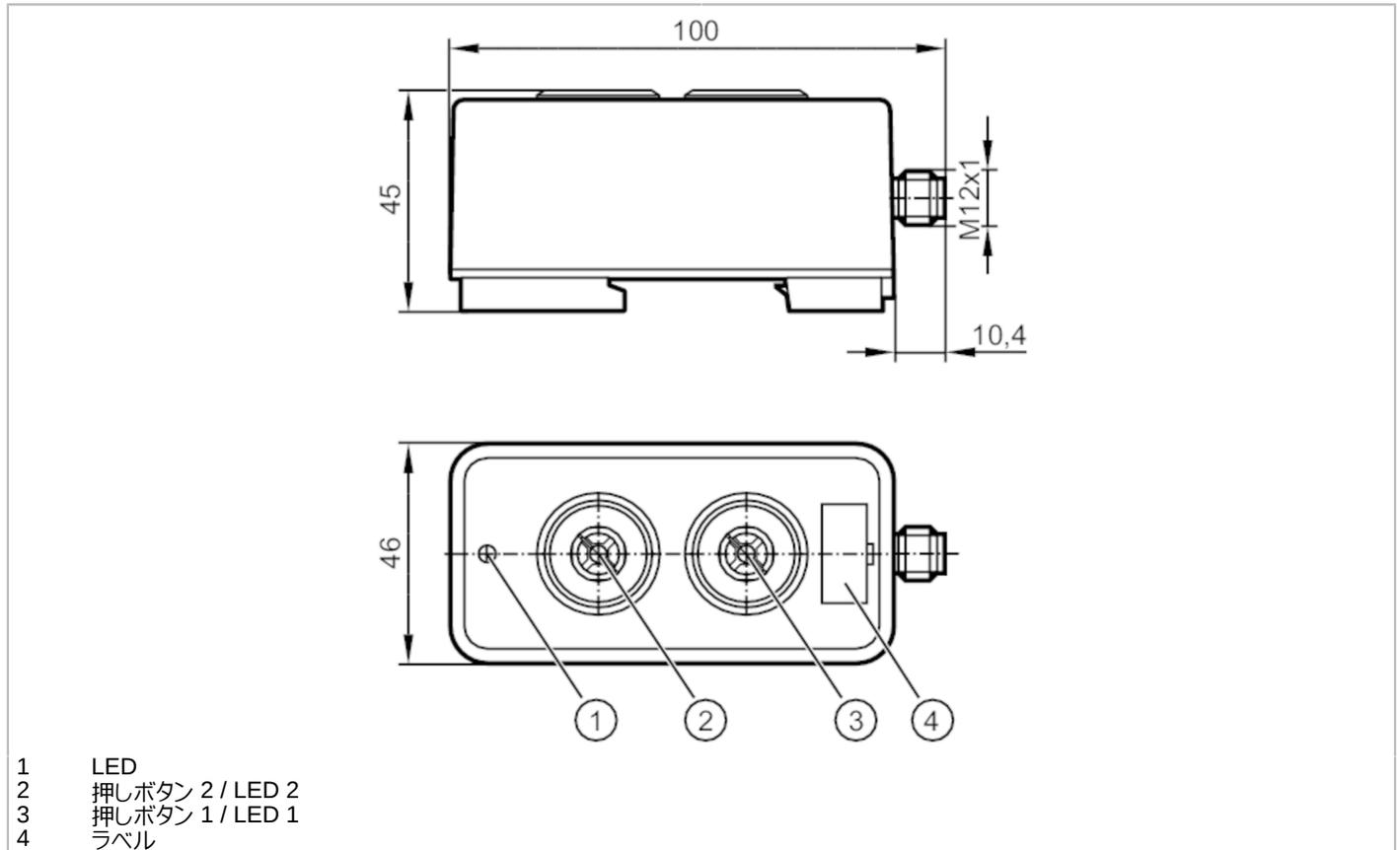

アプリケーション	
仕様	ボタン色変更可能
アプリケーション	フィールド設置
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA]	55
入力	
センサ電源	AS-i
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25~60
保存温度 [°C]	-40~85
保護構造	IP 67
試験 / 認証	
EMC	EN 61000-6-2 EN 62026-2
AS-i仕様	
AS-i バージョン	2.11, 3.0
拡張アドレス設定モード	有
AS-iマスタプロファイル	M2, M3, M4
AS-i プロファイル	S-7.A.E

AC2386



AS-i 照光式押しボタンモジュール

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

I/O コンフィグレーション	[hex]	7				
ID コード	[hex]	A.E				
AS-i 認証		133801				
データビット		データビット	D0	D1	D2	D3
		LED 1	DO-0	-	-	-
		LED 2	-	DO-1	-	-
		押しボタン 1	DI-0	-	-	-
		押しボタン 2	-	DI-1	-	-

機械的仕様		
重量	[g]	140
取り付け方法		DINレール取付け
外形寸法	[mm]	89.6 x 46 x 45
材質		PA

ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	LED, 緑
	エラー	LED, 赤
操作エレメント	2	バックライト式ファンクション設定キー

電気接続	
モジュール接続	M12

アクセサリ	
付属品	ツメ付きカバー: 2 色付きカバープレート: 2, 赤 2, 緑 2, 黄色 2, 青 2, 白

備考	
梱包数	1 個

電気接続	
------	--



1	AS-i +
3	AS-i -