


AC2396



AS-i 照光式押しボタンモジュール

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

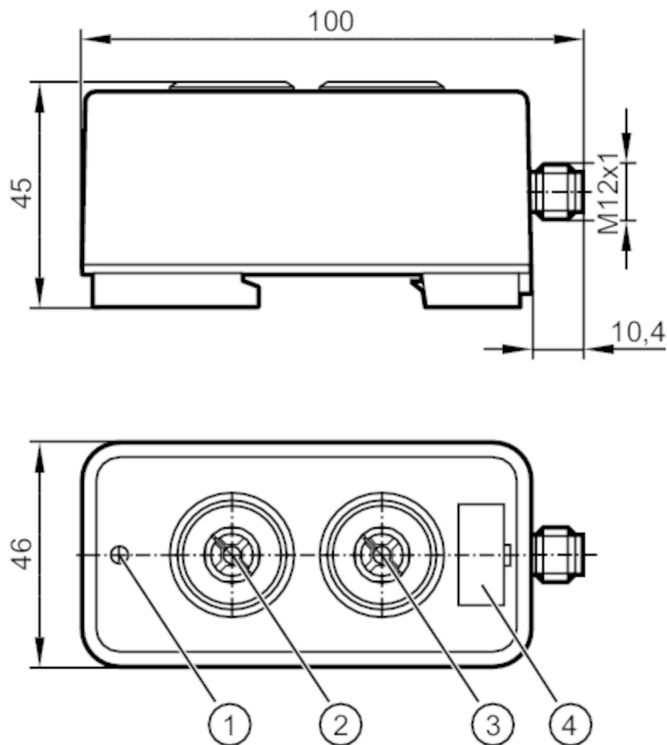

- 1 LED
- 2 押しボタン 2 / LED 2
- 3 押しボタン 1 / LED 1
- 4 ラベル



アプリケーション

仕様	ボタン色変更可能
アプリケーション	フィールド設置

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	55

入力

センサ電源	AS-i
-------	------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～60
保存温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 67

試験 / 認証

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	

AS-i仕様

AS-i バージョン	2.11, 3.0
拡張アドレス設定モード	有
AS-iマスタプロファイル	M2, M3, M4
AS-i プロファイル	S-B.A.E



AS-i 照光式押しボタンモジュール

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

I/O コンフィグレーション	[hex]	B				
ID コード	[hex]	A.E				
AS-i 認証		134701				
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3	
	LED	1	2	-	-	
	押しボタン	-	-	1	2	

機械的仕様

重量	[g]	137.6
取り付け方法		DINレール取付け
外形寸法	[mm]	89.6 x 46 x 45
材質		PA

ディスプレイ / パーツ

表示	動作	LED, 緑
	エラー	LED, 赤
操作エレメント	2	バックライト式ファンクション設定キー

電気接続

モジュール接続	M12
---------	-----

アクセサリ

付属品	ツメ付きカバー: 2
	色付きカバープレート: 2, 赤
	2, 緑
	2, 黄色
	2, 青
	2, 白
	取付アダプタ: 1

備考

備考	押ボタン(EAO製84シリーズ)は事故防止機能が付いています。
	外装とボタンにシールを貼付けられます。
梱包数	1 個

電気接続

1	AS-i +
3	AS-i -