

AC315A




アクチュエータのフィードバック用AS-iデュアルセンサ

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

廃止品 - 参考資料

代替品: AC336A

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

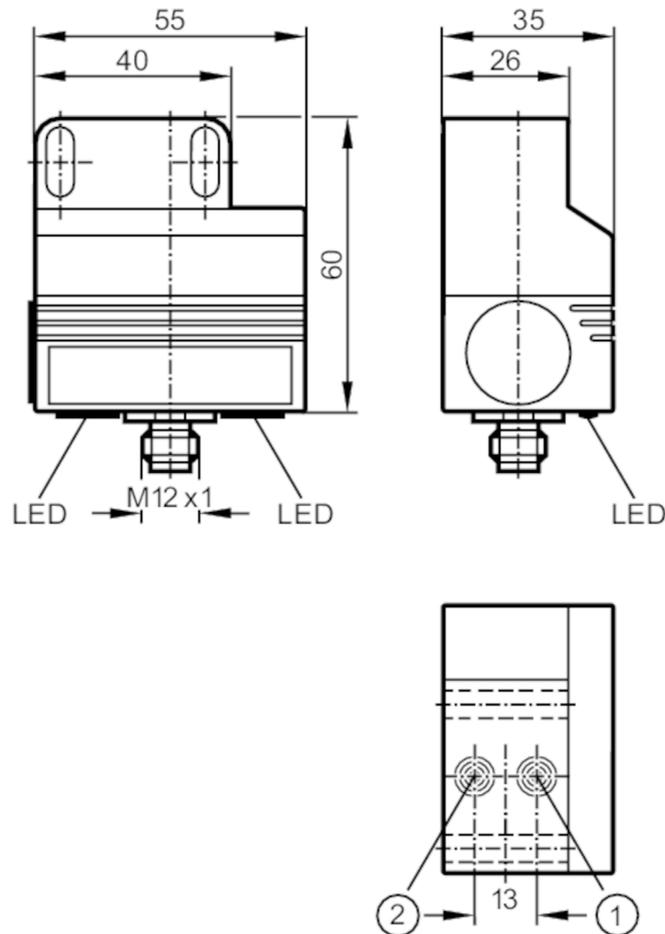

1 センサ 1
2 センサ 2



製品特性

定格検出距離	[mm]	4
外形寸法	[mm]	55 x 60 x 35

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5~31.6
消費電流	[mA]	< 40
保護クラス		III

監視範囲

定格検出距離	[mm]	4
--------	------	---

使用環境条件


使用周囲温度	[°C]	-10~60
保護構造		IP 5x, (防爆エリア外の使用時: IP 67)

AC315A



アクチュエータのフィードバック用AS-iデュアルセンサ

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

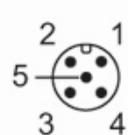試験 / 認証		
IECEX / ATEX指令防爆マーキング	II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C	
マーキングについての注意	取付けプレートを使用の場合のみ適用	
EMC	EN 50295	
AS-i仕様		
AS-iバージョン	2.1	
拡張アドレス設定モード	有	
I/O コンフィグレーション [hex]	0	
ID コード [hex]	A.F	
AS-i 認証	74901	
機械的仕様		
重量 [g]	163.8	
取付け	埋込み不可	
外形寸法 [mm]	55 x 60 x 35	
材質	PBT	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	取付けプレート: 1 六角穴付きボルト: 2 x M5 x 35	
備考		
梱包数	1 個	
認証	日本での防爆認定は未取得です。	
電気接続 - プラグ		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303)		
		

AC315A



アクチュエータのフィードバック用AS-iデュアルセンサ

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

接続

