


AC3204



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4 DI AUX T C

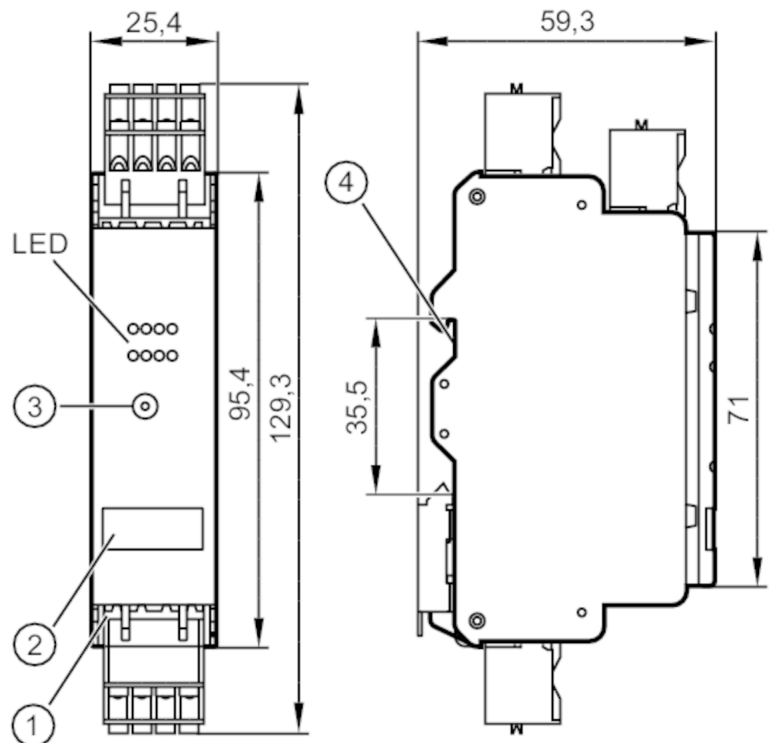

- 1 プラグ ケージクランプ付き
- 2 ラベル
- 3 アドレスソケット
- 4 DINレール用アダプター



アプリケーション

アプリケーション	制御盤設置タイプ
----------	----------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	30
追加電源	[V]	DC 20~30, (AUX)
追加電源 消費電流	[mA]	1100, (AUX)

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4
-----------	-----------

入力

デジタル入力		4
入力回路、デジタル入力回路		PNP, (IEC 61131-2 タイプ 2)
センサ電源		AUX
電源	[V]	18～30, (DC AUX)
最大供給電流 (合計)	[mA]	1000
入力電流 High	[mA]	6～10
入力電流 Low	[mA]	0～2
スイッチングレベル High	[V]	> 11
短絡保護		有



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4 DI AUX T C

使用環境条件					
使用周囲温度	[°C]	-25～60			
保存温度	[°C]	-25～75			
最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)			
基準海面からの高度	[m]	2000			
保護構造		IP 20			
保護構造 端子		IP 20			
汚染度		2			
試験 / 認証					
EMC		EN 62026-2			
		EN 61000-6-2			
		EN 61000-6-3			
MTTF	[年]	336			
備考		絶縁電源から電力を供給すること。、UL Listed承認の2次ヒューズを備えた電源電圧を使用(同封の説明書を参照)。、またはclass 2電源装置から補助電源(AUX)へ電源供給可能。			
AS-i仕様					
AS-i バージョン		2.11, 3.0			
AS-i アドレス設定器		アドレスソケット			
拡張アドレス設定モード		有			
AS-iマスタプロファイル		M2, M3, M4			
AS-i プロファイル		S-0.A.E			
I/O コンフィグレーション	[hex]	0			
ID コード	[hex]	A.E			
AS-i 認証		124404			
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	入力	I-1	I-2	I-3	I-4
機械的仕様					
重量	[g]	113.75			
取り付け方法		DINレール取付け			
材質		樹脂外装, PC GF20			
ディスプレイ / パーツ					
表示	スイッチング状態			LED, 黄色 I1...I4	
	動作			LED, 緑 AS-i, AUX	
	エラー			LED, 赤	
アクセサリ					
付属品		ケージクランプ			
備考					
梱包数		1 個			




AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4 DI AUX T C

電気接続

ピンヘッダ、ピン: 4 x , 間隔: 5.0 mm

接続

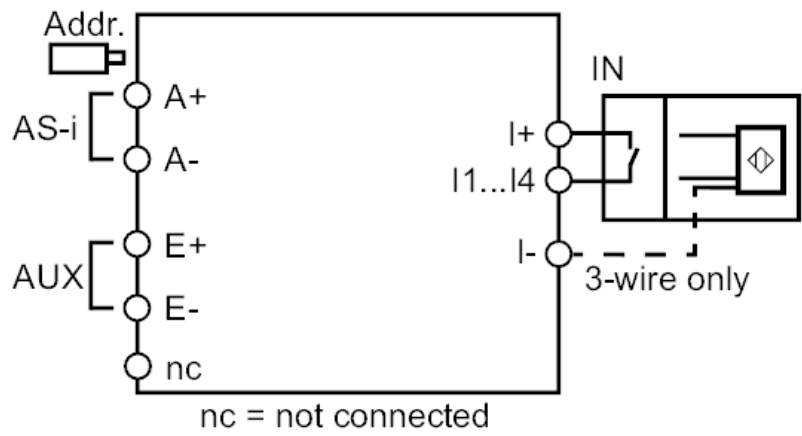

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	センサ電源 +24V
I-	センサ電源 0V
E+	センサ用補助電源 + 24 V (AUX)
E-	センサ用補助電源 0 V (AUX)
I1~I4	接点入力 センサ 1~4