


AC3219



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4 AO (V) C IP20

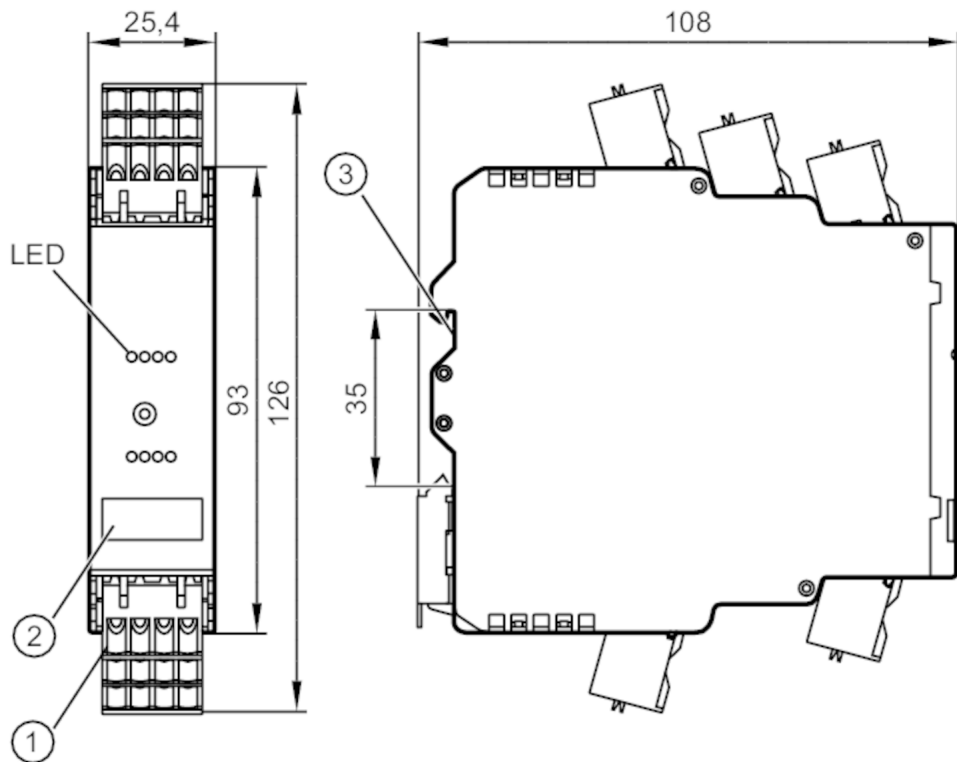

- 1 プラグ ケージクランプ付き
- 2 ラベル
- 3 DINレール取付け



アプリケーション

アプリケーション	制御盤設置タイプ
----------	----------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	157
逆接続保護		有
追加電源	[V]	DC 20～30, (AUX)
追加電源		別売り、オプション
追加電源 消費電流	[mA]	550, (AUX)

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ出力: 4
-----------	-----------

出力

アナログ出力		4, (2線式/4線式アクチュエータ接続)
電圧出力	[V]	0～10
最小負荷抵抗	[Ω]	1000
過負荷保護回路		有
アナログ出力分解能		16 (1 bit = 1 μV)
アクチュエータ出力電源		AS-i / AUX

AC3219



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4 AO (V) C IP20

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～70
保存温度	[°C]	-25～75
最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)
基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造		IP 20
保護構造 端子		IP 20
汚染度		2
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
UL規格認証	電源	Class 2
AS-i仕様		
AS-i バージョン		2.11, 3.0
AS-i アドレス設定器		アドレスソケット
拡張アドレス設定モード		—
AS-iマスタプロファイル		M3, M4
AS-i プロファイル		S-7.3.6
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	3.6
機械的仕様		
重量	[g]	200.55
取り付け方法		DINレール取付け
材質		PC GF20
ディスプレイ / パーツ		
表示	アナログ信号	LED, 黄色 チャンネル AO1...AO4
	診断	LED, 黄色
	動作	LED, 緑 AS-i, AUX
	エラー	LED, 赤
アクセサリ		
付属品		コンビコンコネクタ
備考		
梱包数		1 個

AC3219



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4 AO (V) C IP20

電気接続

ピンヘッダ、ピン: 4 x , 間隔: 5.0 mm

接続

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	アクチュエータ電源 +24V
V1~4	アナログ出力 電圧
O-	アクチュエータ電源 0V
0V	アナログ出力 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	外部アクチュエータ電源 +24V
E-	外部アクチュエータ電源 0V