


AC3222



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4 AI (Pt100) C IP20

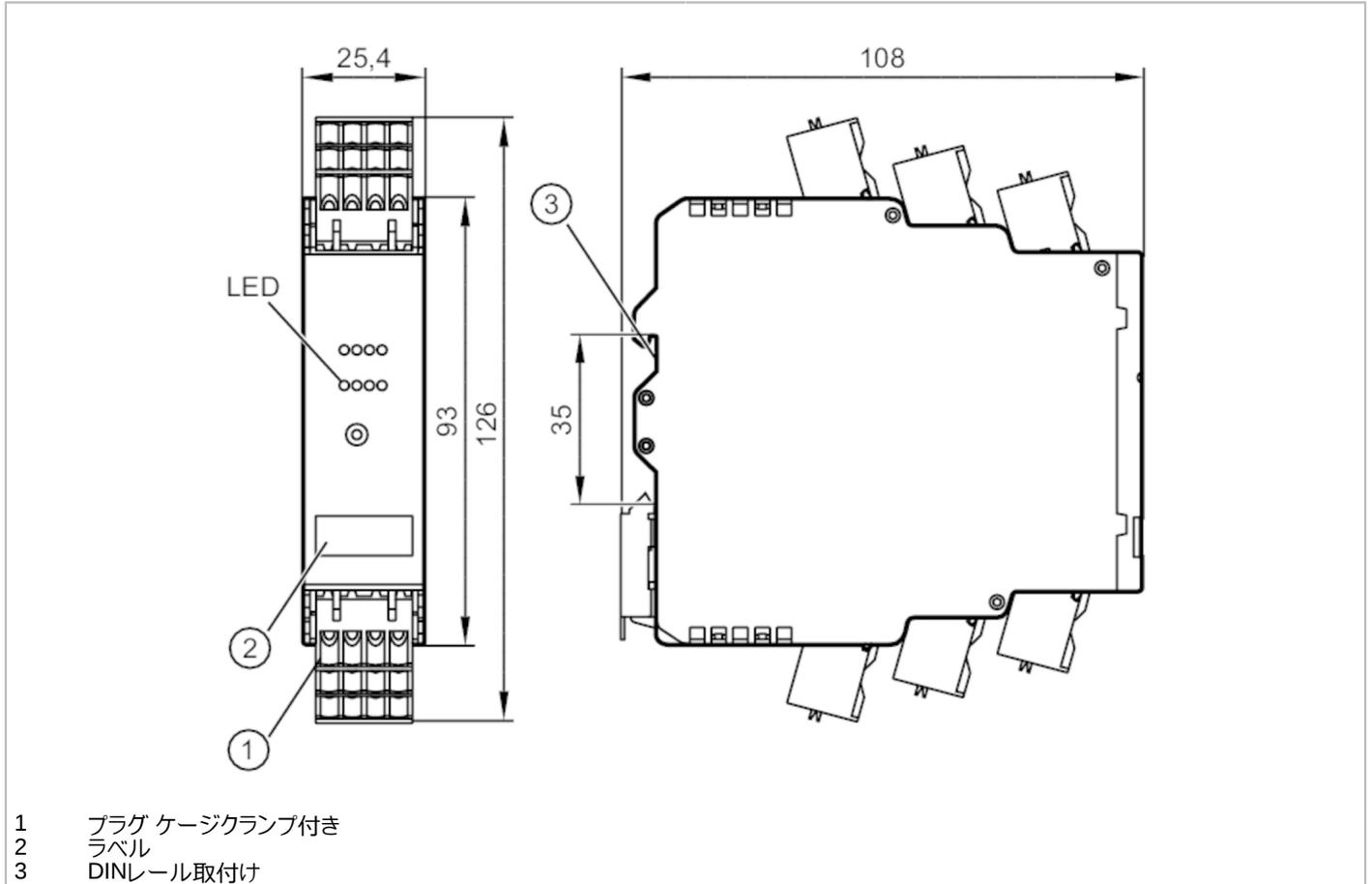

製品特性

入力数 / 出力数	入力(Pt100温度センサ): 4
測定範囲 [°C]	-200~850

アプリケーション

アプリケーション	制御盤設置タイプ
----------	----------

電気的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA]	80
逆接続保護	有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	入力(Pt100温度センサ): 4
-----------	-------------------

入力

入力(Pt100温度センサ)	4
センサ電源	AS-i
アナログ入力	2線式/4線式センサに接続
短絡保護	有
アナログ入力分解能	16 bit / 0.1 °C

測定範囲 / 設定範囲

測定範囲 [°C]	-200~850
-----------	----------

AC3222



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4 AI (Pt100) C IP20

精度 / 誤差		
精度		± 0.2 °C (-200 °C)~± 2 °C (800 °C)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0~70
保存温度	[°C]	-25~85
最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)
基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造		IP 20
保護構造 端子		IP 20
汚染度		2
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
AS-i仕様		
AS-i バージョン		2.11, 3.0
AS-i アドレス設定器		アドレスソケット
拡張アドレス設定モード		-
AS-i マスタプロファイル		M3, M4
AS-i プロファイル		S-7.3.E
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	3.E
AS-i 認証		129901
機械的仕様		
重量	[g]	195.55
取り付け方法		DINレール取り付け
材質		PC GF20
ディスプレイ / パーツ		
表示	アナログ信号	LED, 黄色 チャンネル AI1...AI4
	動作	LED, 緑 AS-i
	エラー	LED, 赤
アクセサリ		
付属品		コンビコンコネクタ
備考		
梱包数		1 個

AC3222



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4 AI (Pt100) C IP20

電気接続

ピンヘッダ、ピン: 4 x , 間隔: 5.0 mm

接続

FE	FE	FE	FE
S+	1+	1-	S-
S+	2+	2-	S-

S-	3-	3+	S+
S-	4-	4+	S+
A+	A-	nc	nc

S+	センサ入力 +
S-	センサ入力 -
	出力 Drive + 4線式 Pt100
	出力 Drive - 4線式 Pt100
FE	機能接地
A+	AS-i +
A-	AS-i -
nc	未使用