


AC326A



アクチュエータのフィードバック用AS-iデュアルセンサ

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

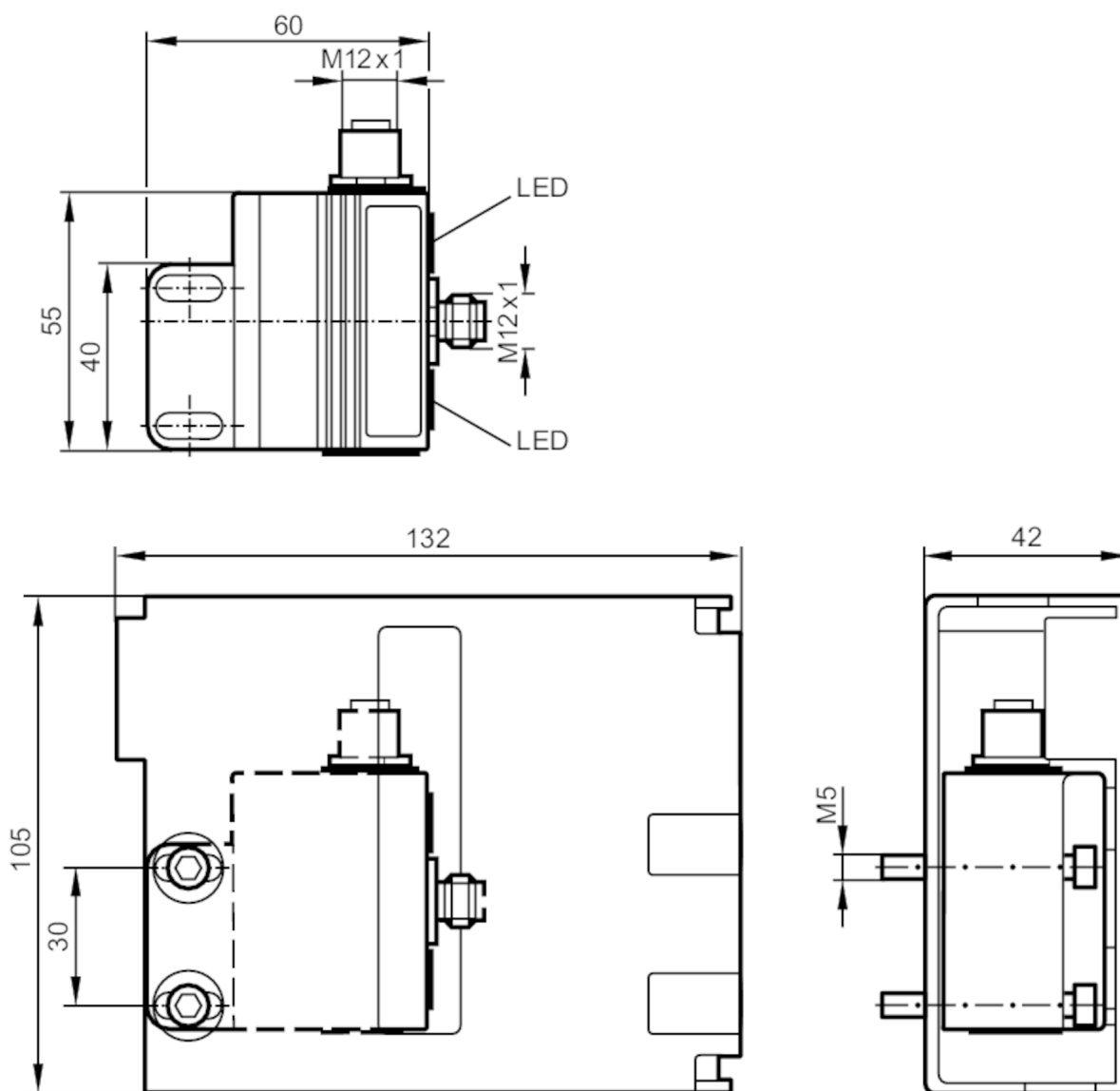

製品特性

定格検出距離	[mm]	4
外形寸法	[mm]	55 x 60 x 35

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5~31.6
消費電流	[mA]	< 160
保護クラス		III

監視範囲

定格検出距離	[mm]	4
ターゲットバック動作距離	[mm]	74

AC326A




アクチュエータのフィードバック用AS-iデュアルセンサ

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10~50
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
IECEX / ATEX指令防爆マーキング		II 3G Ex nA IIC T6 Gc X
マーキングについての注意		保護外装を使用した場合のみ適用
EMC	EN 50295	
MTTF	[年]	310
AS-i仕様		
AS-i バージョン		2.1
拡張アドレス設定モード		有
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	A.E
機械的仕様		
重量	[g]	766.5
外形寸法	[mm]	55 x 60 x 35
材質		外装: PBT オレンジ色, カバー: PC 黒, 衝撃保護用カバー: ステンレス
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
	機能	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		衝撃保護用カバー
		取付プレート: 1
		六角穴付きボルト: 2 x M5 x 35
備考		
梱包数		1 個
認証		日本での防爆認定は未取得です。
電気接続 - ソケット		

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: ステンレス

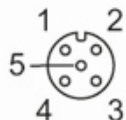

接続	
Ausgänge	
3	補助電源 -
4	スイッチング出力 +
1, 2, 5	nicht belegt

AC326A



アクチュエータのフィードバック用**AS-i**デュアルセンサ

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: ステンレス



Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	