


AC5003



AS-iモジュールベース

MODULE LOWER PART

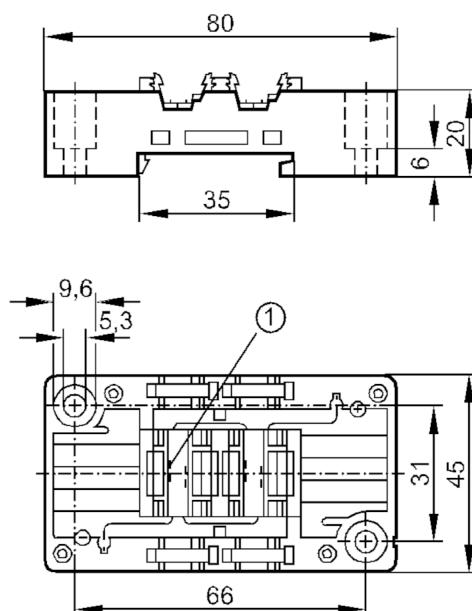

1 接続ピン



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
追加電源	[V]	DC 24

出力

電気仕様	AS-i
リレー出力開閉電流	< 2 A

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造	IP 67, (接続するパーツにより変わります: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

機械的仕様

重量	[g]	59.5
取り付け方法	DINレール / 壁面に取付け可能	
外形寸法	[mm]	45 x 80 x 20
材質	PBT	

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ベース内蔵の接触ピン経由:

AS-i フラットケーブルクイック接続: