


# AC5011



## AS-iモジュールベース

EEMS-Base FC Addressing socket

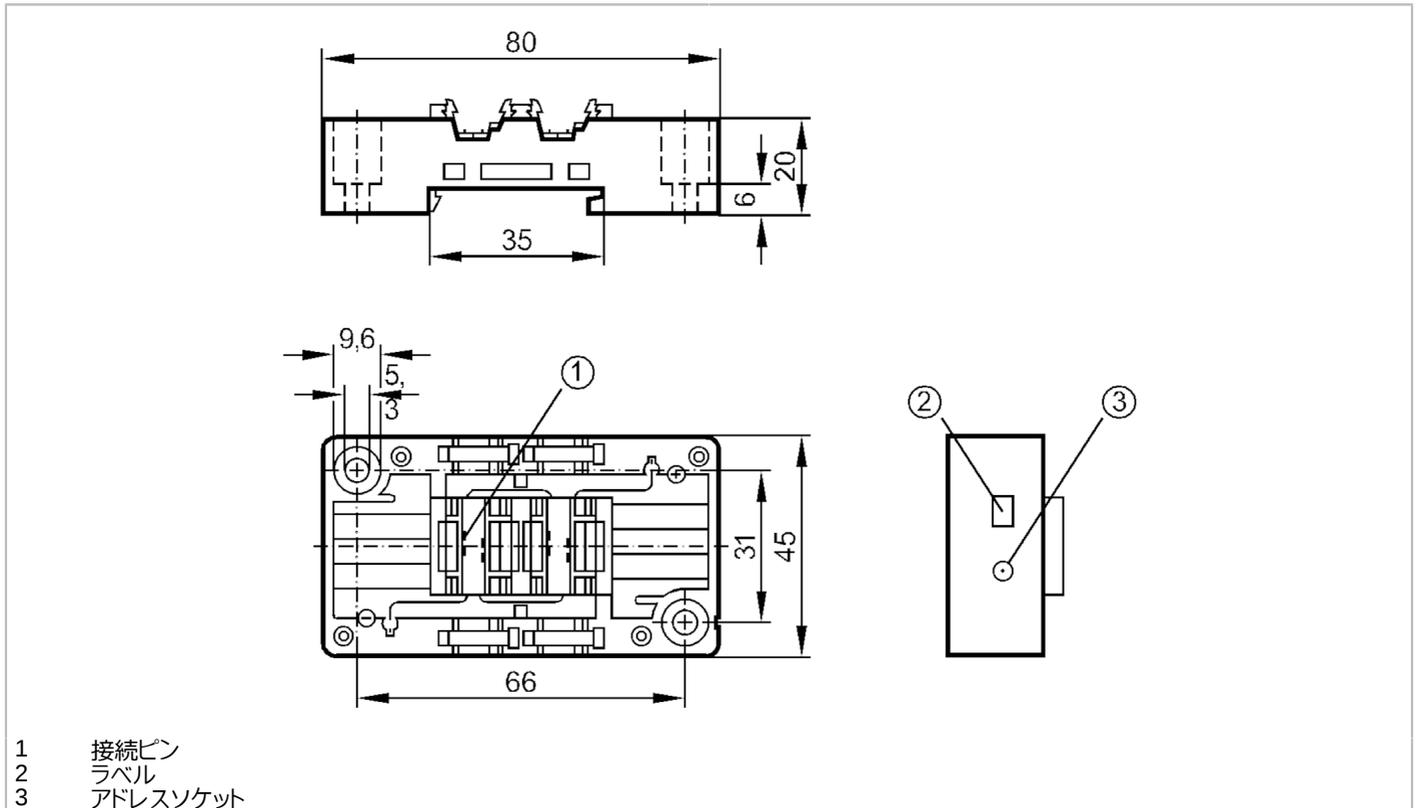

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
追加電源	[V]	DC 24
出力		
電氣仕様		AS-i
リレー出力開閉電流		< 2 A
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造		IP 67, (接続するパーツにより変わります: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i仕様		
AS-i アドレス設定器		アドレスソケット
機械的仕様		
重量	[g]	61
取り付け方法		DINレール / 壁面に取付け可能
外形寸法	[mm]	45 x 80 x 20
材質		PBT
備考		
梱包数		1 個
電氣接続		
ベース内蔵の接触ピン経由:		
AS-i フラットケーブルクイック接続:		