

AC5012




AS-iモジュールベース

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

廃止品 - 参考資料

代替品: AC5014

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

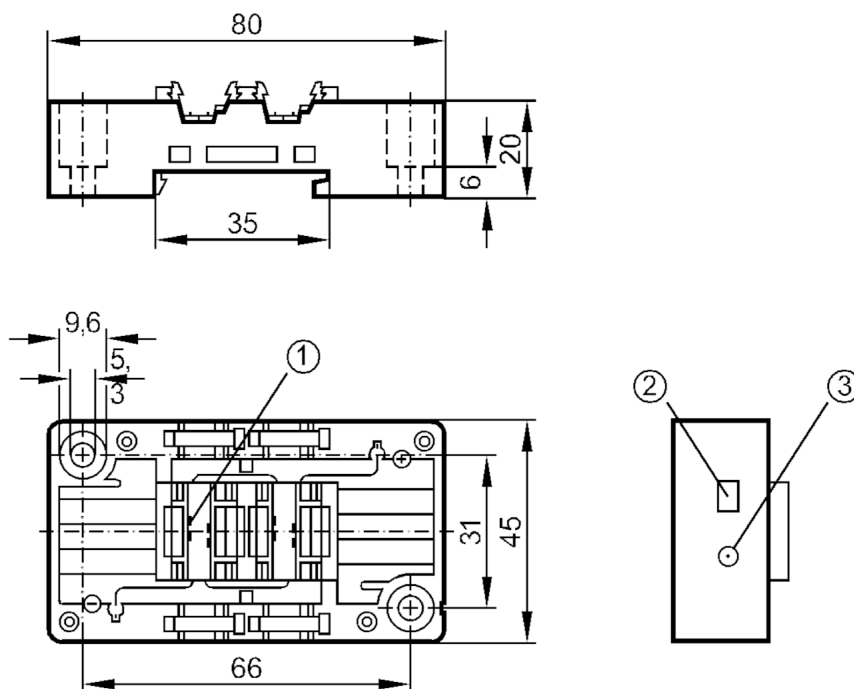

- 1 接続ピン
- 2 ラベル
- 3 アドレスソケット



電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5～31.6

出力

電気仕様 AS-i
リレー出力開閉電流 < 2 A

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25～85
保護構造 IP 67, (接続するパーツにより変わります: IP 20 / IP 65 / IP 67)

AS-i仕様

AS-i アドレス設定器 アドレスソケット

機械的仕様

取り付け方法 DINレール / 壁面に取付け可能
外形寸法 [mm] 45 x 80 x 20
材質 PBT, ステンレス 1.4305 (SUS303)

備考

梱包数 1 個

AC5012



AS-iモジュールベース

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

電気接続

ベース内蔵の接触ピン経由:

AS-i フラットケーブルクイック接続: