


AC5014



AS-iモジュールベース

EMS-Base FC V2A

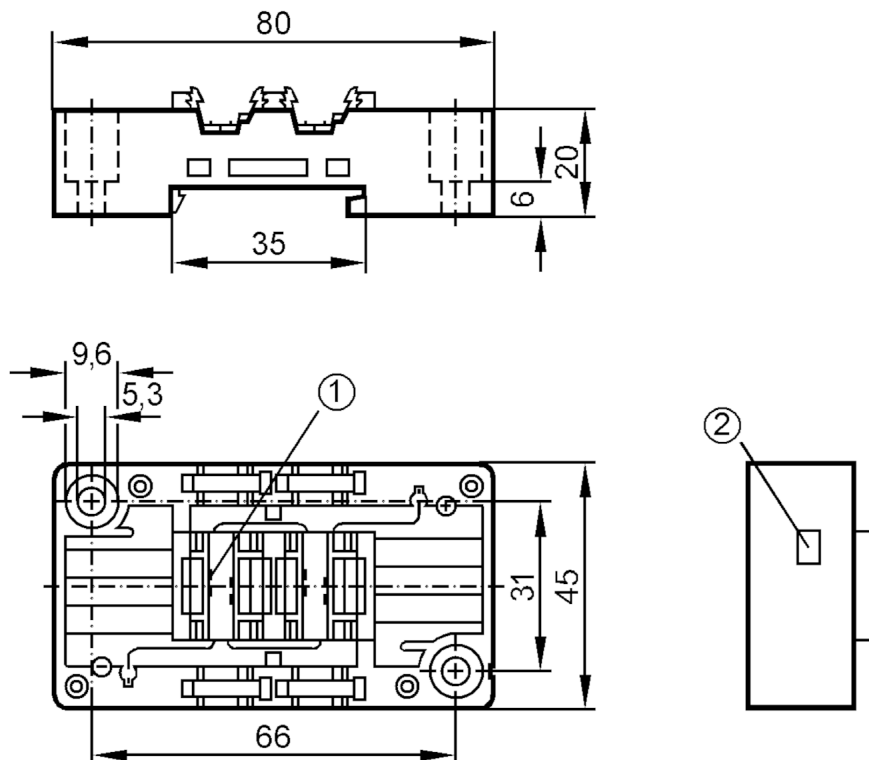

- 1 接続ピン
- 2 ラベル



電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5～31.6

出力

電気仕様 AS-i

リレー出力開閉電流 < 2 A

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25～85

保護構造 IP 67, (接続するパーツにより変わります: IP 20 / IP 65 / IP 67)

機械的仕様

重量 [g] 59.7

取り付け方法 DINレール / 壁面に取付け可能

材質 PBT, ステンレス 1.4305 (SUS303)

備考

梱包数 1 個

電気接続

ベース内蔵の接触ピン経由:

AS-i フラットケーブルクイック接続: