


AC5015



AS-iモジュールベース

EEMS-Base FC V2A

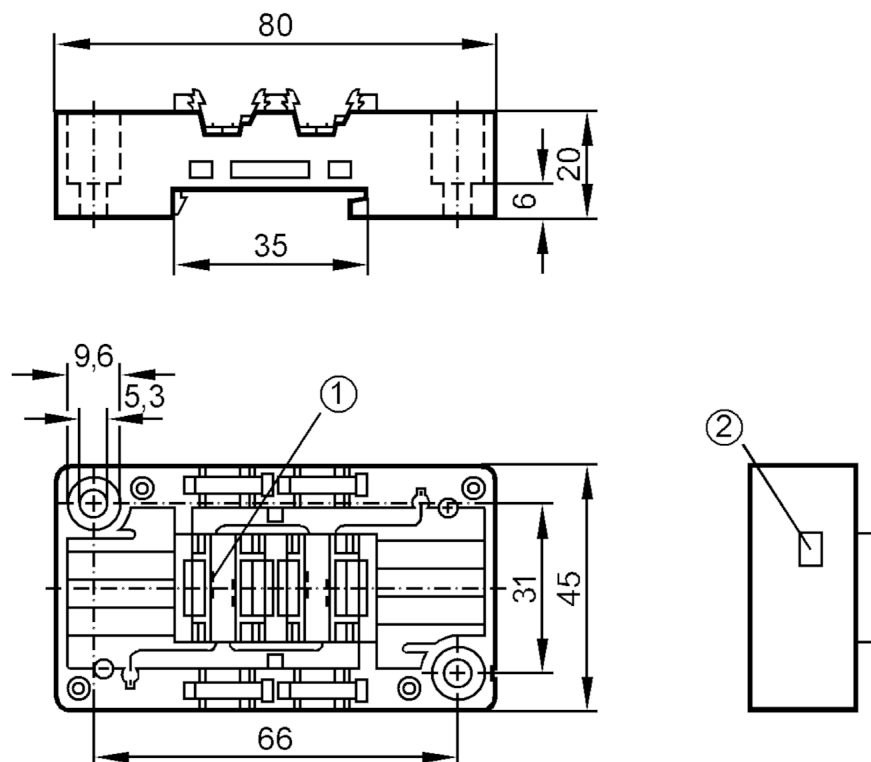

- 1 接続ピン
- 2 ラベル

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
追加電源	[V]	DC 24

出力

電気仕様	AS-i
リレー出力開閉電流	< 2 A

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造		IP 67, (接続するパーツにより変わります: IP 20 / IP 65 / IP 67)

機械的仕様

重量	[g]	61
取り付け方法		DINレール / 壁面に取付け可能
外形寸法	[mm]	45 x 80 x 20
材質		PBT, ステンレス 1.4305 (SUS303)

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続

ベース内蔵の接触ピン経由:

AS-i フラットケーブルクイック接続: