




廃止品 - 参考資料

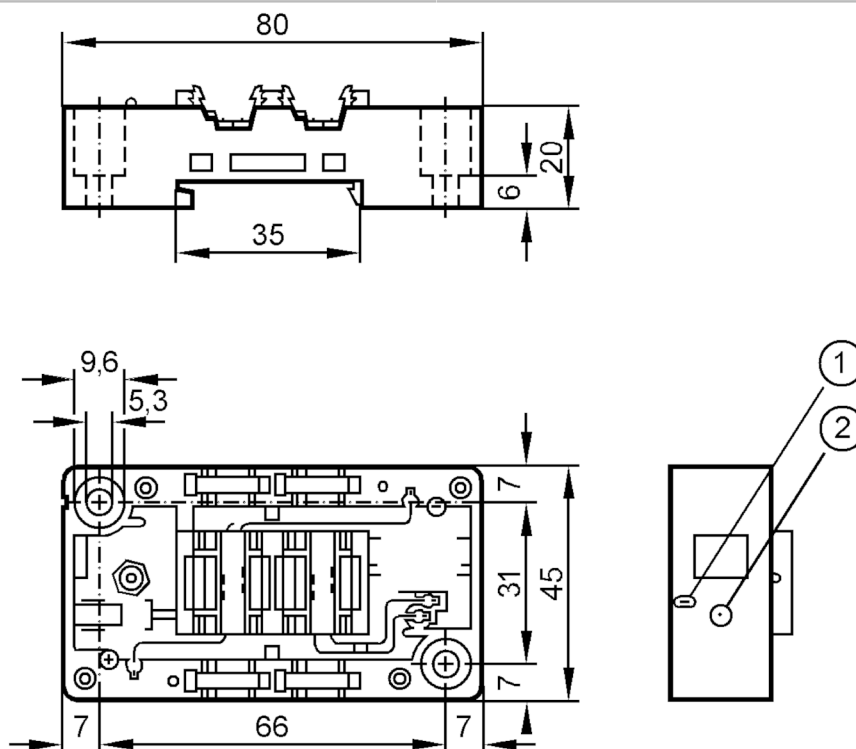

- 1 接地ケーブル
2 アドレスソケット

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
追加電源	[V]	DC 24

出力

電気仕様	AS-i
リレー出力開閉電流	< 2 A

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造	IP 67, (接続するパーツにより変わります: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

AS-i仕様

AS-i アドレス設定器	アドレスソケット
--------------	----------

機械的仕様

取り付け方法	DINレール / 壁面に取付け可能	
外形寸法	[mm]	45 x 80 x 20
材質	PBT	

備考

備考	アースリード線推奨スリーブ: A 2.8 x 0.5 DIN 46247 モジュールベースはスリーブとM12ソケットの5ピンを機能接地(FE)に接続して使用できます。	
梱包数	1 個	

電気接続

ベース内蔵の接触ピン経由:

AC5022



AS-iモジュールベース

EMS-Base FC Address.socket

AS-i フラットケーブルクイック接続: