

AC5023




AS-iモジュールベース

EEMS-Base FC Address.socket

廃止品 - 参考資料

代替品: AC5011

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

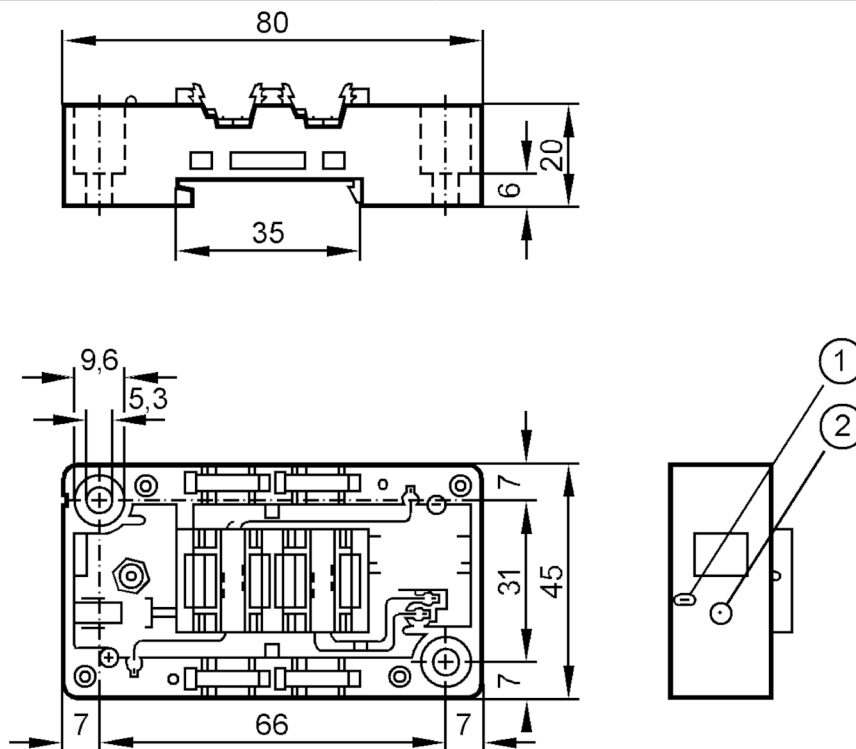

- 1 接地ケーブル
- 2 アドレスソケット

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
追加電源	[V]	DC 24

出力

電気仕様	AS-i
リレー出力開閉電流	< 2 A

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造	IP 67, (接続するパーツにより変わります: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

AS-i仕様

AS-i アドレス設定器	アドレスソケット
--------------	----------

機械的仕様

外装		DINレール固定式
外形寸法	[mm]	45 x 80 x 20
材質		PBT

備考

備考	アースリード線推奨スリーブ: A 2.8 x 0.5 DIN 46247 モジュールベースはスリーブとM12ソケットの5ピンを機能接地(FE)に接続して使用できます。
梱包数	1 個



AS-iモジュールベース

EEMS-Base FC Address.socket

電気接続

ベース内蔵の接触ピン経由:

AS-i フラットケーブルクイック接続: