


AC5031



AS-iモジュールベース

EMS-BASE RC ST SET

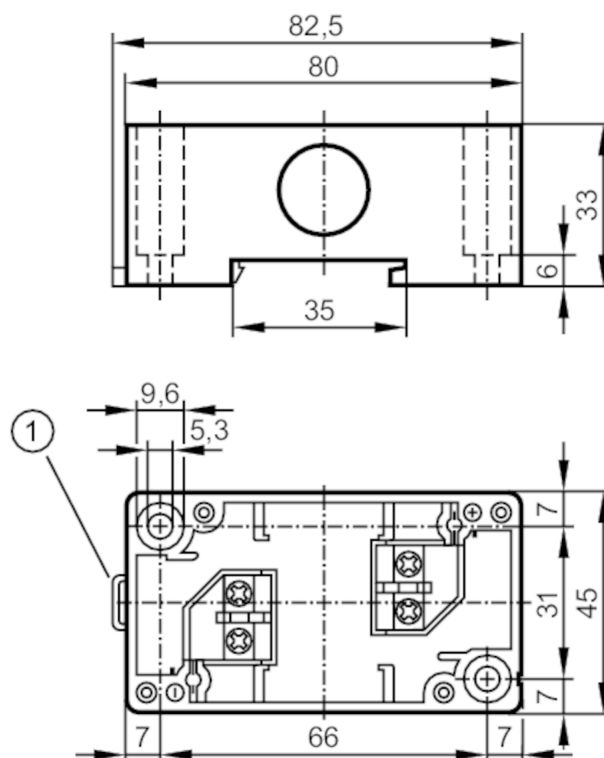

1 ロック用ボルト

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5～31.6

出力

電気仕様 AS-i
リレー出力開閉電流 < 4 A

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25～85
保護構造 IP 65

機械的仕様

重量 [g] 115.2
取り付け方法 DINレール / 壁面に取付け可能
材質 PBT

アクセサリ

付属品 フラットケーブル用パッキン: 2, NBR
ケーブルグランド: 3
カバーキャップ: 3
六角ナット: 4
アクセサリ(別売り) カバー: AS-i モジュール用, AC3000
ネジ端子台: AC5007

備考

備考 M20 x 4 ケーブル接続口: T分岐, 十字分岐が可能
梱包数 1 個

AC5031



AS-iモジュールベース

EMS-BASE RC ST SET

電気接続

ネジ端子: $\sim 2.5 \text{ mm}^2$