


AC5101



AS-iモジュールベース

EMS-BASE RC ST

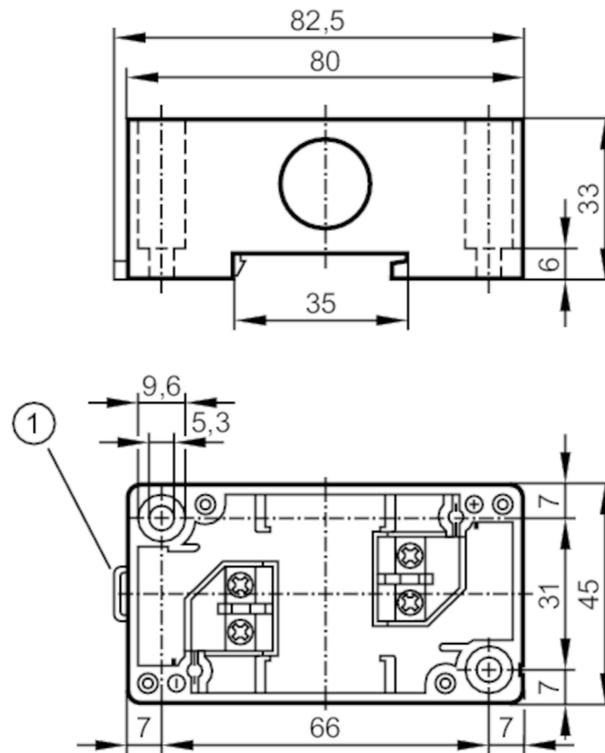

1 ロック用ボルト

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6

出力

電気仕様 AS-i
リレー出力開閉電流 < 4 A

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25~85
保護構造 IP 65

機械的仕様

重量 [g] 70.5
取り付け方法 DINレール / 壁面に取付け可能
外形寸法 [mm] 45 x 82.5 x 33
材質 PBT

アクセサリ

アクセサリ(別売り) カバー; AS-i モジュール用, AC3000
ネジ端子台; AC5007

備考

備考 M20 x 4 ケーブル接続口: T分岐, 十字分岐が可能
DINレール溝には、ドライバー等の適切な工具 を使用してロック用ボルトを外側に引いて取付けてください。

梱包数 1 個

AC5101



AS-iモジュールベース

EMS-BASE RC ST

電気接続

ネジ端子: $\sim 2.5 \text{ mm}^2$