


AC5200



クラシックライン **AS-i** スレーブ

ClassicLine 4SB IP67

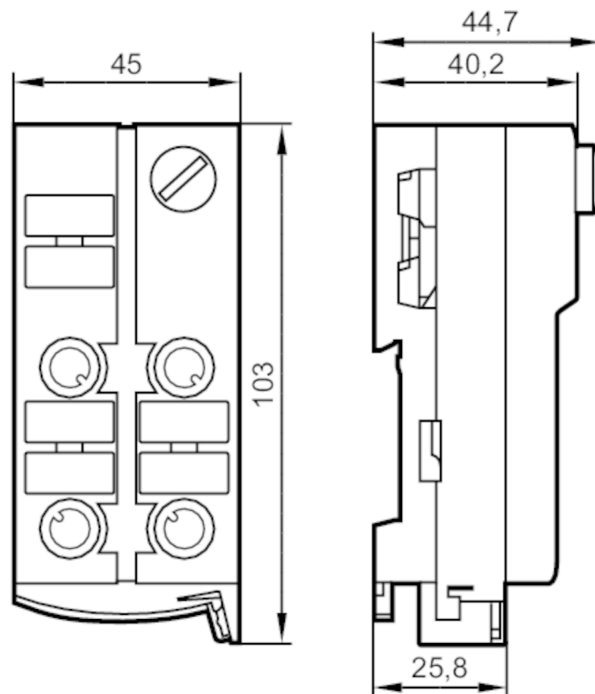

アプリケーション		
アプリケーション	フィールド設置	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6, (cULusの「supply class 2」)
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	2, (AS-i: 2, AUX: 2)
追加電源	[V]	DC 15～30, (AUX ; cULusの「supply class 2」)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[年]	10284
機械的仕様		
重量	[g]	152.5
取り付け方法	AS-i フラットケーブル接続	
外形寸法	[mm]	103 x 45 x 44.7
材質	PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理	
電気接続		
モジュール接続	フラットケーブル	
アクセサリ		
付属品	ベース	

AC5200



クラシックライン **AS-i** スレーブ

ClassicLine 4SB IP67

アクセサリ (別売り)	カバーキャップ: M12, E73004
備考	
梱包数	1 個
電気接続	
AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能	
コネクタ式: M12, コーディング: A	
1	AS-i +
2	補助電源 -
3	AS-i -
4	補助電源 +