


AC5203



クラシックライン **AS-i** スレーブ

ClassicLine 3DO-Y IP67

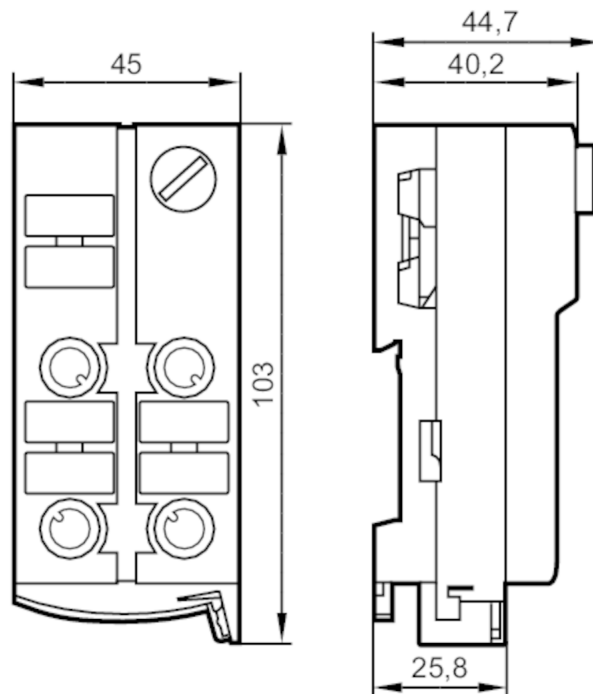

アプリケーション

アプリケーション

フィールド設置

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6, (cULusの「supply class 2」)
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	50
最大負荷電流 (合計)	[A]	3
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数

デジタル出力: 3

出力

デジタル出力	3
回路	PNP
電圧範囲 (DC)	[V] 15～30, (PELV電源, フラットケーブル経由)
出力開閉電流	[mA] 1000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 20 W (IEC 60947-5-1))
短絡保護	有
AS-i 回路との絶縁	有
アクチュエータ出力電源	AUX

使用環境条件

使用周囲温度	[°C] -25～70
保護構造	IP 67

AC5203



クラシックライン AS-i スレーブ

ClassicLine 3DO-Y IP67

試験 / 認証


EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[年]	215			
AS-i仕様					
AS-i バージョン	2.11, 3.0				
AS-i アドレス設定器	アドレスソケット				
拡張アドレス設定モード	有				
AS-iマスタプロファイル	M2, M3, M4				
AS-i プロファイル	S-8.A.E				
I/O コンフィグレーション	[hex]	8			
ID コード	[hex]	A.E			
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	出力	1	2	3	-
	ソケット	O-1/2	O-1/2 O-2	O-3	-
	ピン	4	2 4	4	-
機械的仕様					
重量	[g]	154.3			
取り付け方法	AS-i フラットケーブル接続				
材質	PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理				
ディスプレイ / パーツ					
表示	動作	LED, 緑			
	エラー	LED, 赤			
	機能	LED, 黄色			
電気接続					
モジュール接続	フラットケーブル				
アクセサリ					
付属品	ベース				
アクセサリ (別売り)	カバーキャップ: M12, E73004				
備考					
梱包数	1 個				



電気接続

AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能

接続

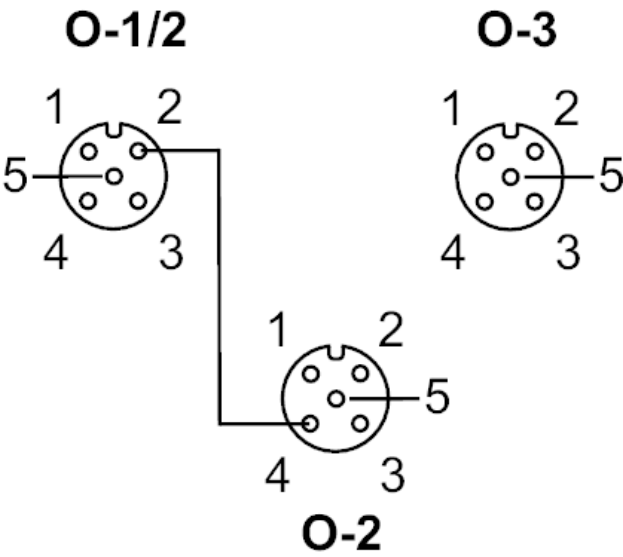

コネクタ式: M12

	出力
	ソケット O-1/2
1	未使用
2	スイッチング出力 2
3	補助電源 AUX -
4	スイッチング出力 1
5	未使用
	ソケット O-2
1	未使用
2	未使用
3	補助電源 AUX -
4	スイッチング出力 2
5	未使用
	ソケット O-3
1	未使用
2	未使用
3	補助電源 AUX -
4	スイッチング出力 3
5	未使用