


AC5233



クラシックライン **AS-i** スレーブ

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

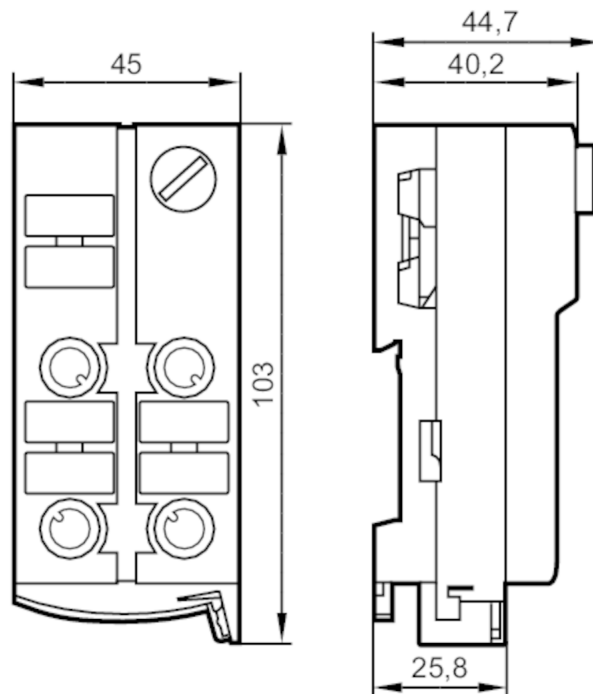

アプリケーション	
仕様	プロファイルM4付きAS-iマスタの 操作専用
アプリケーション	フィールド設置
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 26.5～31.6, (cULusの「supply class 2」)
消費電流 (AS-i 電源) [mA]	50
最大負荷電流 (合計) [A]	4
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能	有
入力 / 出力	
入力数 / 出力数	デジタル出力: 4
出力	
デジタル出力	4
回路	PNP
電圧範囲 (DC) [V]	15～30, (PELV電源, フラットケーブル経由)
出力開閉電流 [mA]	2000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 40 W (IEC 60947-5-1))
短絡保護	有
AS-i 回路との絶縁	有
アクチュエータ出力電源	AUX
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25～70
保護構造	IP 67



クラシックライン AS-i スレーブ

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B


試験 / 認証					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
AS-i仕様					
AS-i バージョン	3.0				
AS-i アドレス設定器	アドレスソケット				
拡張アドレス設定モード	有				
AS-iマスタプロファイル	M4				
AS-i プロファイル	S-7.A.7				
I/O コンフィグレーション	[hex]	7			
ID コード	[hex]	A.7			
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	出力	1	2	3	4
	ソケット	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	ピン	4	2 4	4	2 4
機械的仕様					
重量	[g]	183			
取り付け方法	AS-i フラットケーブル接続				
材質	PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理				
ディスプレイ / パーツ					
表示	動作				LED, 緑
	エラー				LED, 赤
	機能				LED, 黄色
電気接続					
モジュール接続	フラットケーブル				
アクセサリ					
付属品	ベース				
アクセサリ (別売り)	カバーキャップ: M12, E73004				
備考					
梱包数	1 個				



電気接続

AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能

接続

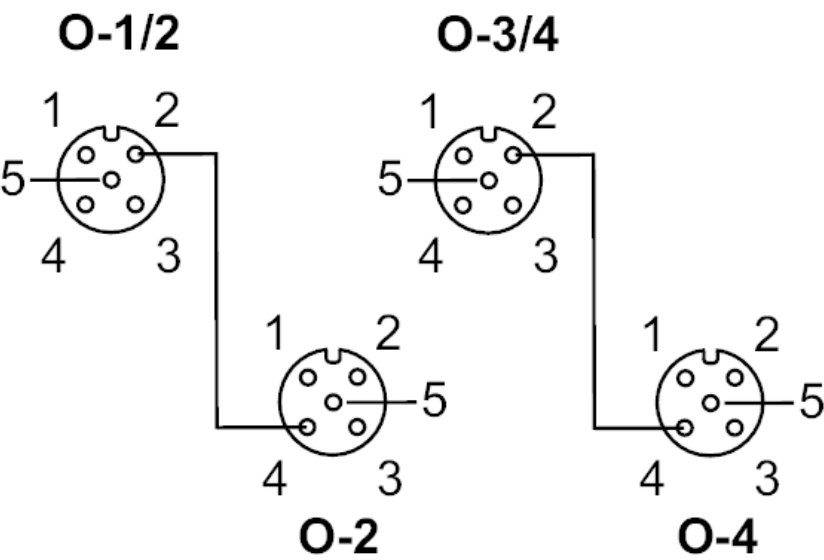

コネクタ式: M12

	出力
	ソケット O-1/2
1	未使用
2	スイッチング出力 2
3	補助電源 AUX -
4	スイッチング出力 1
5	未使用
	ソケット O-2
1	未使用
2	未使用
3	補助電源 AUX -
4	スイッチング出力 2
5	未使用
	ソケット O-3/4
1	未使用
2	スイッチング出力 4
3	補助電源 AUX -
4	スイッチング出力 3
5	未使用
	ソケット O-4
1	未使用
2	未使用
3	補助電源 AUX -
4	スイッチング出力 4
5	未使用