


AC9241



AS-iモジュール

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

廃止品 - 参考資料

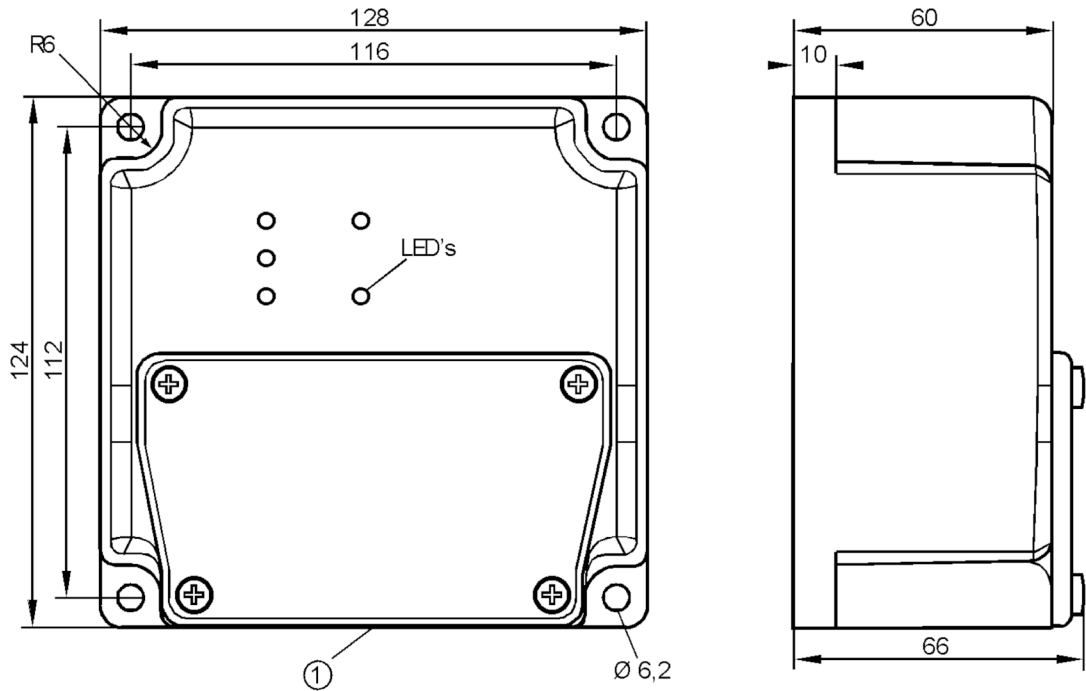

1 6 出力 PGケーブルグランド付き



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5~31.6
消費電流	[mA]	< 140
逆接続保護		有
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 2, デジタル出力: 2
入力		
デジタル入力		2
センサ電源		AS-i / AUX
電源	[V]	20~30
最大供給電流 (合計)	[mA]	100
入力電流 High	[mA]	> 5
入力電流 Low	[mA]	< 1.5
スイッチングレベル High	[V]	> 10
短絡保護		有
出力		
電氣仕様		AS-i

AC9241



AS-iモジュール

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

デジタル出力	2	
回路	PNP	
電圧範囲 (DC)	[V]	PELV電源
出力開閉電流	[mA]	2000
短絡保護	有	
AS-i 回路との絶縁	有	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造	IP 68	
試験 / 認証		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i仕様		
AS-i プロファイル	S-0.0	
I/O コンフィグレーション	[hex]	0
ID コード	[hex]	0
機械的仕様		
材質	PA	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 黄色
	動作	LED, 緑
アクセサリ		
アクセサリ (別売り)	PGケーブルグランド: 2 x PG9	
	PGケーブルグランド: 4 x PG7	
備考		
梱包数	1 個	