


AL1200



IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付

IO-Link Master PL PN 4P IP67

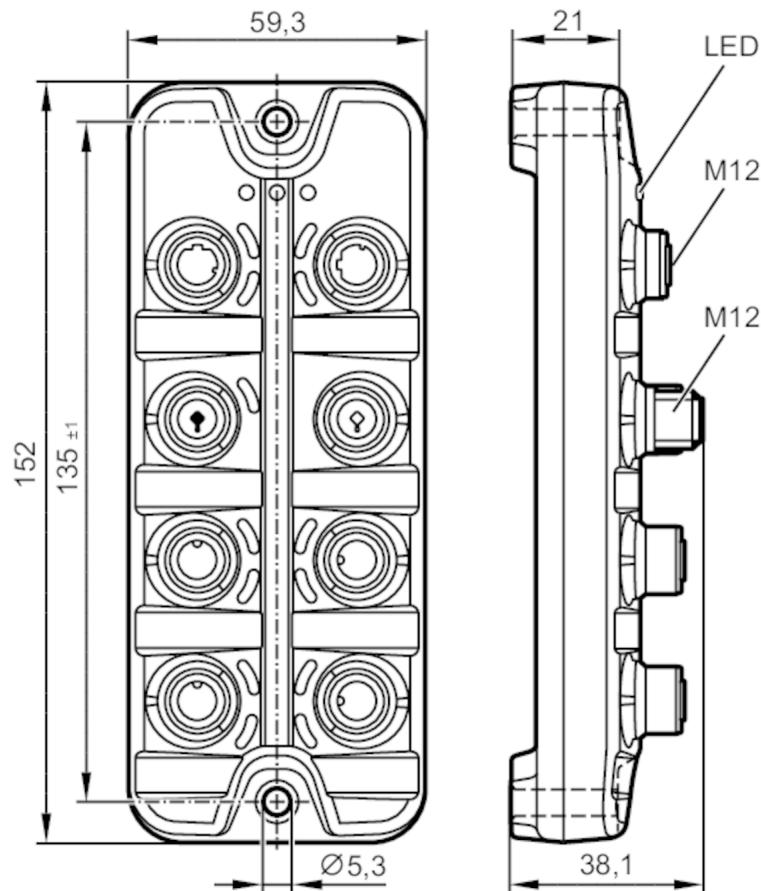

アプリケーション

アプリケーション

フィールドアプリケーション用I/Oモジュール

デジチェーン接続

電源, フィールドバスインターフェース

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 20~30, (US ; SELV/PELV規格)

消費電流

[mA]

300~3900, (US)

保護クラス

III

センサ電源 US

最大負荷電流 (合計)

[A]

3.6

入力 / 出力

入力 / 出力トータル

8, (設定可能)

入力数 / 出力数

デジタル入力: 8, デジタル出力: 4

入力

デジタル入力

8, (IO-Link Port Class A: 4 x 2)

スイッチングレベル High

[V]

11~30

スイッチングレベル Low

[V]

0~5

短絡保護

有



IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付

IO-Link Master PL PN 4P IP67

出力		
デジタル出力	4, (IO-Link Port Class A: 4 x 1)	
出力開閉電流	[mA]	300
短絡保護	有	
インターフェース		
通信インターフェース	Ethernet, IO-Link	
Ethernet - PROFINET		
通信規格	100Base-TX	
伝送レート	100 MBit/s	
プロトコル	PROFINET	
工場出荷時設定	IPアドレス: 0.0.0.0	
	サブネットマスク: 0.0.0.0	
	ゲートウェイのIPアドレス: 0.0.0.0	
	MACアドレス: 製品ラベル参照	
	CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)	
備考	Netload Class III	
	SNMP (Simple Network Management Protocol)	
	MRP (Media Redundancy Protocol)	
	対応ネットワークポロジ: ライン	
	リング	
IO-Link Master		
伝送タイプ	COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン	1.1	
Class A ポート数	4	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60
保存温度	[°C]	-25～85
最大相対湿度	[%]	90
保護構造	IP 65, IP 66, IP 67	
保護等級 (NEMA250規格)	6P	
汚染度	2	
化学負荷	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	
振動耐性	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[年]	101
機械的仕様		
重量	[g]	273.5
材質	外装: PA オレンジ色, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ	
シーリング材	FKM	



IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付

IO-Link Master PL PN 4P IP67

備考

備考

詳細については取扱説明書をご覧ください

梱包数

1 個

電気接続 - Ethernet

コネクタ式: M12, コーディング: D, シーリング(パッキン): FKM




IN / OUT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	未使用

電気接続 - プロセス接続

コネクタ式: M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): FKM

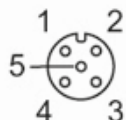


IO-Link Port Class A X01...X04

1	センサ電源 (US) L+
2	デジタル入力
3	センサ電源 (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	未使用

電気接続 - 電源 IN

コネクタ式: M12, コーディング: T

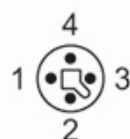

X31

1	+ DC 24 V (US) 茶
2	GND (UA) 白
3	GND (US) 青
4	+ DC 24 V (UA) 黒

AL1200




IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付

IO-Link Master PL PN 4P IP67

電気接続 - 電源 OUT

コネクタ式: M12, コーディング: T, シーリング(パッキン): FKM

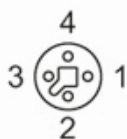

X32

1	+ DC 24 V (US) 茶
2	GND (UA) 白
3	GND (US) 青
4	+ DC 24 V (UA) 黒