


ANT860



RFID UHFアンテナ

DTRUHF_AGRWKOTN04

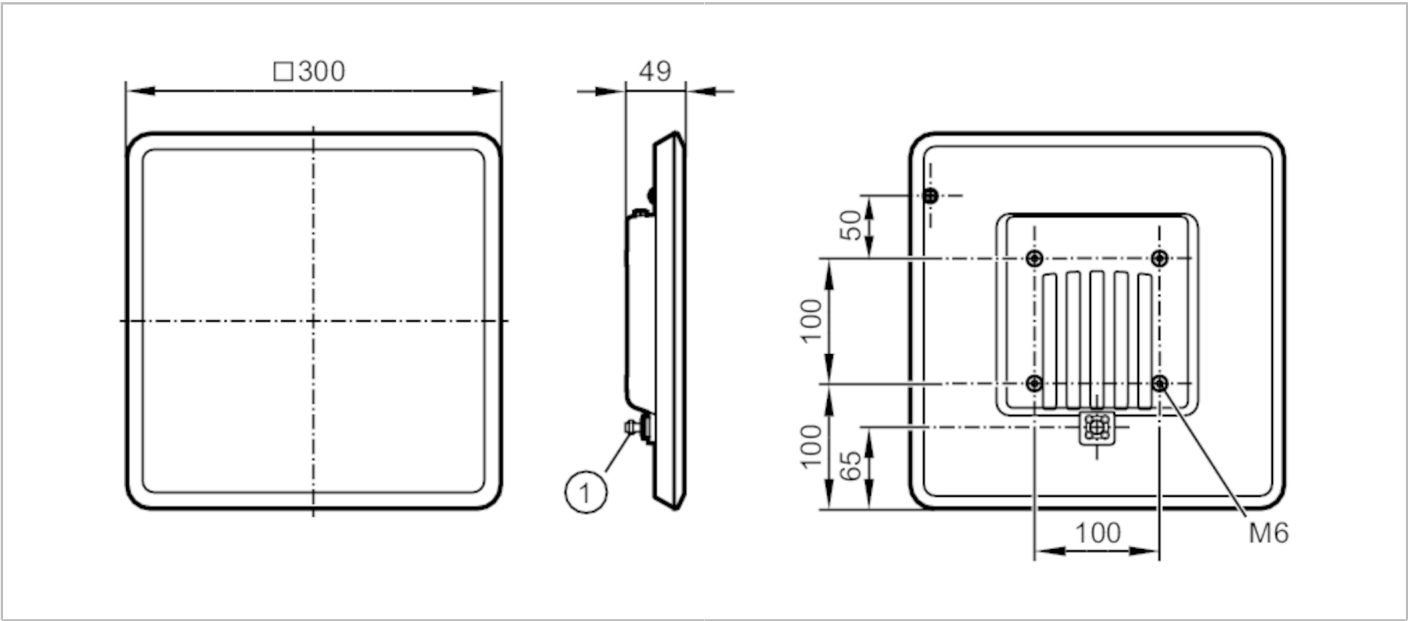

電氣的仕様		
動作周波数	[MHz]	865～868 (ETSI), (インド: 865～867 MHz)
アンテナ接続		1, (TNCソケット)
極性		円環状
実効放射電力(ERP)	[mW]	1995
アンテナゲイン	[dB]	8.5
インピーダンス	[Ω]	50
監視範囲		
視野角度	[°]	65
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～70
保存温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	2395.5
外装		角形
外形寸法	[mm]	300 x 300 x 79
材質		外装: アルミニウム, TNCソケット: 真鍮 / PTFE, 保護プレート、保護キャップ: 樹脂外装,
備考		
梱包数		1 個