


CR3001



PWM/アナログ信号変換モジュール

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

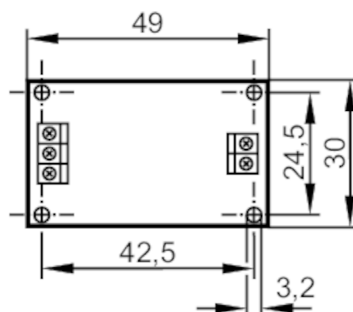

アプリケーション	
仕様	PCBモジュール
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 24~30
消費電流 [mA]	< 20
逆接続保護	有
入力 / 出力	
入力数 / 出力数	アナログ出力: 1
入力	
PWM入力数	1
PWM周波数入力 [Hz]	122, (DC 24 V PWM信号)
出力	
アナログ出力	1
電圧出力 [V]	0~5
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-40~85
機械的仕様	
重量 [g]	37
外形寸法 [mm]	49 x 30 x 15
備考	
梱包数	1 個
電気接続	
ネジ端子: 2.5 mm ²	
入力	
赤	+DC 24 V
黒	PWM IN
青	GND
出力	
黒	0-5 V
青	GND



特性図等

