


CR3002



PWM/アナログ信号変換モジュール

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

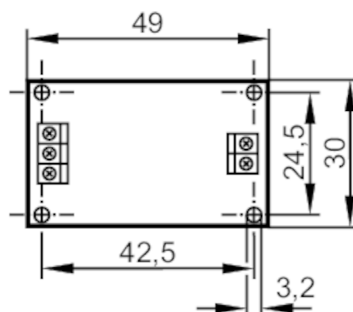

アプリケーション

仕様 PCBモジュール

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 24～30
消費電流	[mA]	< 20
逆接続保護		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数 アナログ出力: 1

入力

PWM入力数		1
PWM周波数入力	[Hz]	122, (DC 24 V PWM信号)

出力

アナログ出力		1
電圧出力	[V]	0～10

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～85
--------	------	--------

機械的仕様

重量	[g]	37
外形寸法	[mm]	49 x 30 x 15

備考

梱包数 1 個

電気接続

ネジ端子: 2.5 mm²

入力

赤	+DC 24 V
黒	PWM IN
青	GND

出力

黒	0-10 V
青	GND



特性図等

