


# CR3004



## PWM/アナログ信号変換モジュール

R360/PWM-ANALOG-MODULE

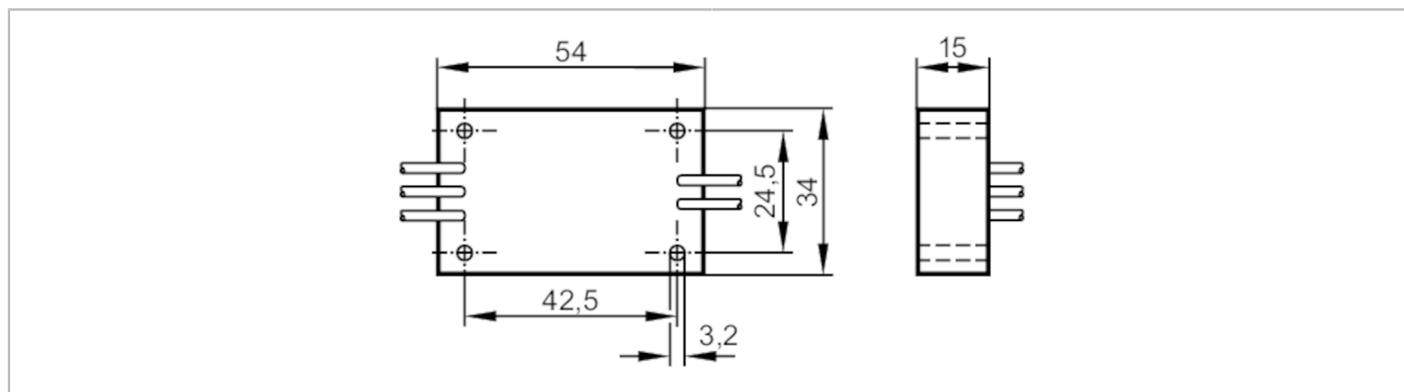

| アプリケーション                    |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 仕様                          | ハウジングモジュール                          |
| 電氣的仕様                       |                                     |
| 使用電源電圧範囲 [V]                | DC 24~30                            |
| 消費電流 [mA]                   | < 20                                |
| 逆接続保護                       | 有                                   |
| 入力 / 出力                     |                                     |
| 入力数 / 出力数                   | アナログ出力: 1                           |
| 入力                          |                                     |
| PWM入力数                      | 1                                   |
| PWM周波数入力 [Hz]               | 122                                 |
| 出力                          |                                     |
| アナログ出力                      | 1                                   |
| 電圧出力 [V]                    | 0~10                                |
| 使用環境条件                      |                                     |
| 使用周囲温度 [°C]                 | -40~85                              |
| 使用周囲温度に関する注意                | 屈曲時 -5...105 °C<br>固定時 -30...105 °C |
| 保護構造                        | IP 67                               |
| 機械的仕様                       |                                     |
| 重量 [g]                      | 70.5                                |
| 外形寸法 [mm]                   | 54 x 34 x 15                        |
| 材質                          | ポリアミド グラスファイバー強化                    |
| 備考                          |                                     |
| 梱包数                         | 1 個                                 |
| 電気接続                        |                                     |
| ケーブル: 0.28 m, / 芯線終端をスリーブ処理 |                                     |
| 入力                          |                                     |
| 赤                           | +DC 24 V                            |
| 黒                           | PWM IN                              |
| 青                           | GND                                 |

# CR3004



## PWM/アナログ信号変換モジュール

R360/PWM-ANALOG-MODULE

### 出力

|   |        |
|---|--------|
| 黒 | 0-10 V |
| 青 | GND    |

### 特性図等

