


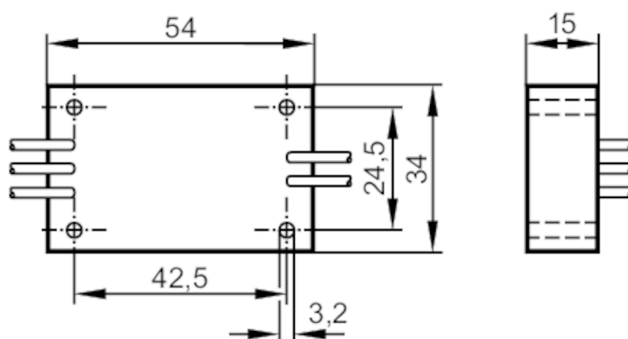

アプリケーション

仕様	ハウジングモジュール
----	------------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 19.2~28.8
消費電流	[mA]	< 30
逆接続保護		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ出力: 1
-----------	-----------

入力

PWM入力数	1, (DC 24 V ± 20 % PWM信号)	
PWM周波数入力	[Hz]	122

出力

アナログ出力		1
電流出力	[mA]	4～20
最大負荷	[Ω]	600

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~85
使用周囲温度に関する注意		屈曲時 -5...105 °C 固定時 -30...105 °C
保護構造		IP 67

機械的仕様

重量	[g]	72
外形寸法	[mm]	54 x 34 x 15
材質		ポリアミド グラスファイバー強化

備考

梱包数	1 個
-----	-----

CR3008



建機・特装車用I/Oモジュール

R360/MODULE/PWM/4...20mA

電気接続

ケーブル: 0.28 m, / 芯線終端をスリーブ処理

入力

赤	+DC 24 V
黒	PWM IN
青	GND

出力

黒	4~20 mA
青	GND

特性図等

