



廃止品 - 参考資料

No scale drawing available



製品特性

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	10
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5

アプリケーション

アプリケーション	回転および往復運動における動作状態の監視 (停止及び低速監視), 停止
----------	-------------------------------------

電氣的仕様

定格電圧 (DC)	[V]	10~36
消費電流	[mA]	< 3
逆接続保護		有

出力

最大出力数		1
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
出力開閉電流 (ピーク)	[mA]	250
短絡保護		有
過負荷保護回路		有

監視範囲

定格検出距離	[mm]	10
感度調整		—


DI5008



コンパクトスピードモニタ

DIA3010-ZPKG/200/2sAUE/2M/US

精度 / 誤差		
修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
応答時間		
起動遅延時間 [s]		2
応答周波数 [Imp/min]		15000
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		固定設定
使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]		-25〜80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
取付け		埋込み可
外形寸法 [mm]		M30 x 1.5
ねじ規格		M30 x 1.5
材質		真鍮 特殊コーティング, PBT
締付トルク [Nm]		50
ディスプレイ / パーツ		
表示		スイッチング状態 1 x LED, 緑
電気接続		
ケーブル: 2 m, PUR		
接続		

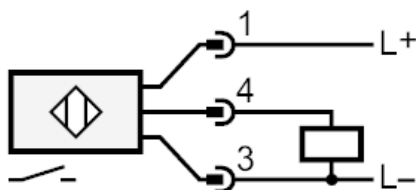

コネクタ式: 1 x M12