

DN0501




増幅器

N605/230VAC/0,8A

廃止品 - 参考資料

代替品: DN1020

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

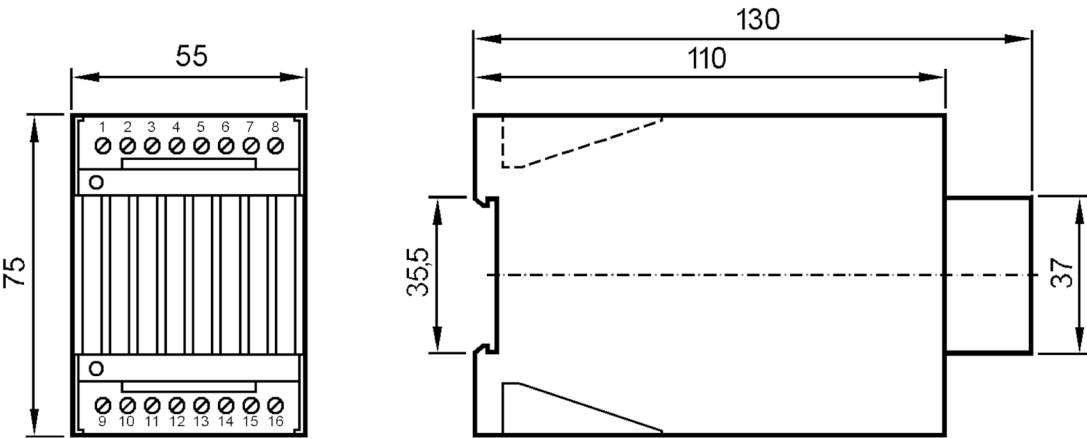

電氣的仕様		
定格周波数 (AC)	[Hz]	47～63
出力電圧	[V]	整流
出力電圧精度	[%]	5
最低出力電圧時の出力電流 (最大)	[A]	0.8
出力回路数		1
出力		
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～50
保護構造		IP 40
機械的仕様		
材質		樹脂外装
ディスプレイ / パーツ		
表示	出力電圧	2 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

DN0501



増幅器
N605/230VAC/0,8A

電気接続

端子: ~4 mm²

接続

