

# DN0512




増幅器

N605/110VAC/0,8A

廃止品 - 参考資料

代替品: DN1020  
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

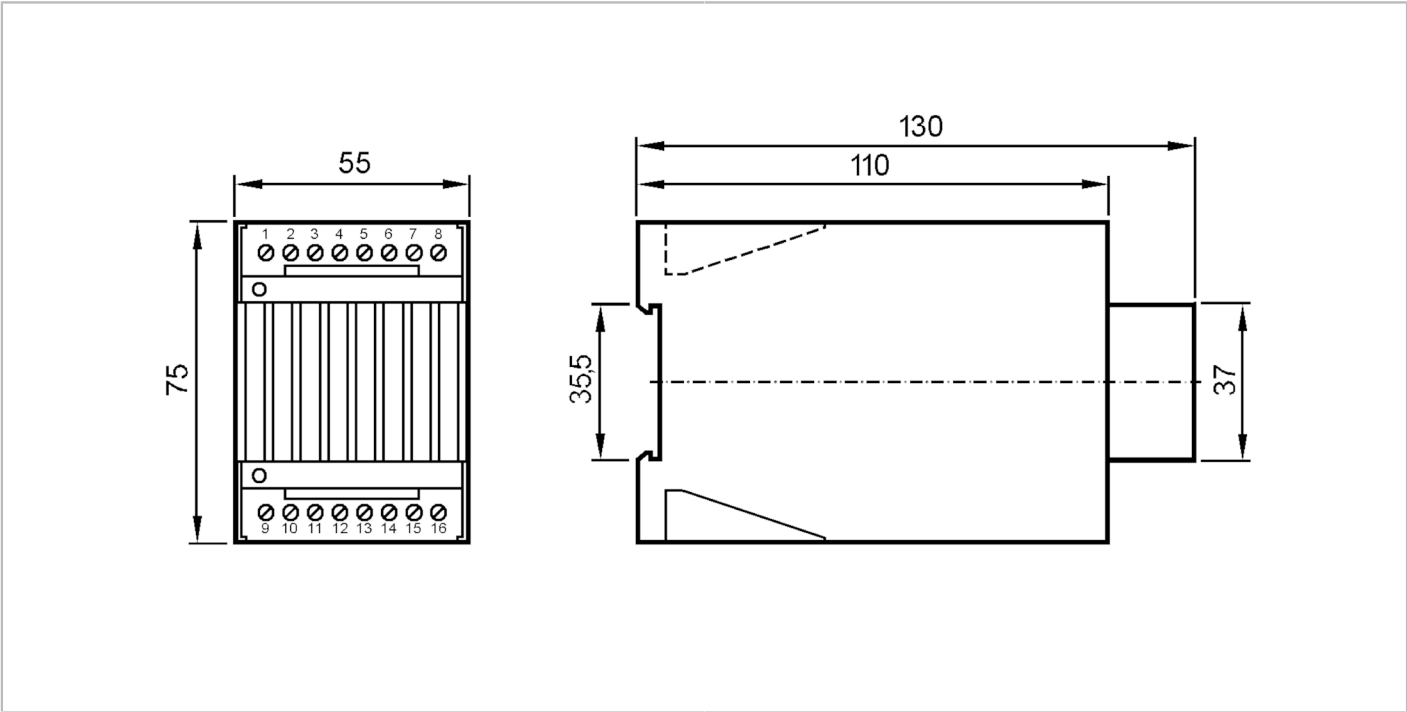

| 電氣的仕様             |      |            |
|-------------------|------|------------|
| 定格周波数 (AC)        | [Hz] | 47～63      |
| 出力電圧              | [V]  | 整流         |
| 出力電圧精度            | [%]  | 5          |
| 最低出力電圧時の出力電流 (最大) | [A]  | 0.8        |
| 出力回路数             |      | 1          |
| 出力                |      |            |
| 短絡保護              |      | 有          |
| 過負荷保護回路           |      | 有          |
| 使用環境条件            |      |            |
| 使用周囲温度            | [°C] | 0～50       |
| 保護構造              |      | IP 40      |
| 機械的仕様             |      |            |
| 材質                |      | 樹脂外装       |
| ディスプレイ / パーツ      |      |            |
| 表示                | 出力電圧 | 2 x LED, 緑 |
| 備考                |      |            |
| 梱包数               |      | 1 個        |

# DN0512



増幅器  
N605/110VAC/0,8A

電気接続

端子: ~4 mm²

接続

