

DN1021




スイッチング電源 DC 24 V

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

廃止品 - 参考資料

代替品: DN1031

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

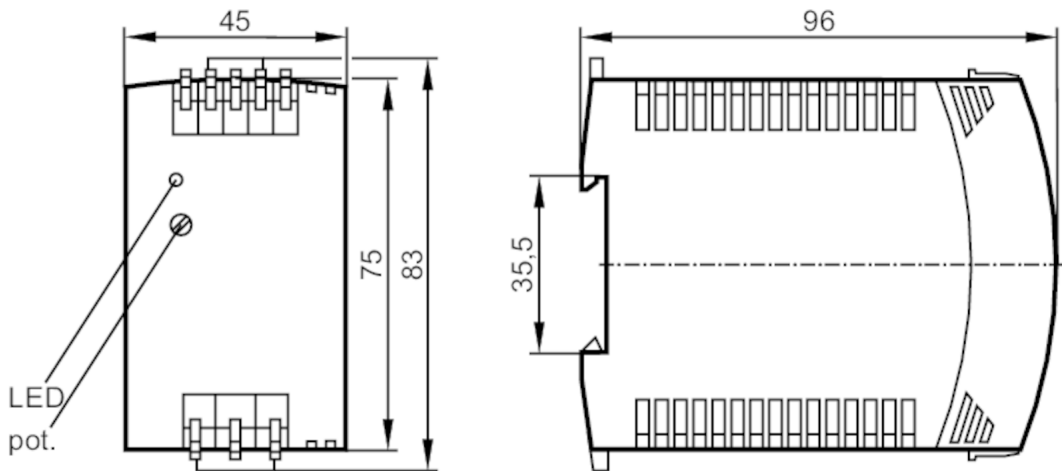

電氣的仕様		
定格電圧 (AC)	[V]	< 230
定格周波数 (AC)	[Hz]	50~60
入力電圧範囲、AC	[V]	100~240
出力電圧	[V]	24~28
保護クラス		I, (IEC 61140)
出力電圧	[V]	調整可能
出力電圧精度	[%]	2
最低出力電圧時の出力電流 (最大)	[A]	2.1
出力回路数		1
リップル	[mV]	50
効率 (定格 AC 230V / 50Hz)	[%]	88.5
デレーティング	[W/K]	1 (60~70 °C)
出力保持時間(定格 AC 230V / 50Hz)	[ms]	171
出力		
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
DC OK信号出力		DC 24 V (30 mA)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10~70
保護構造		IP 20


DN1021



スイッチング電源 DC 24 V

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
機械的仕様		
重量	[g]	332.4
取り付け方法		レール, (TH35 (EN 60715))
外形寸法	[mm]	45 x 83 x 96
材質		PC
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	LED, 緑
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ねじ端子: ~2.5 mm ²		
接続		

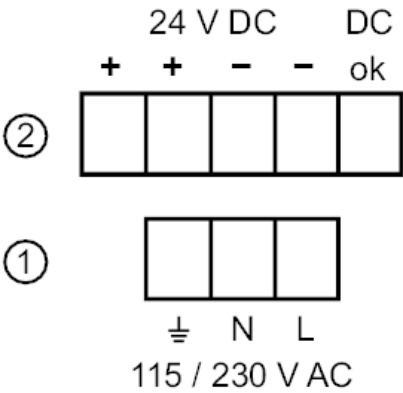

- 1 一次側
- 2 二次側