

DN2001

スイッチング電源 DC 24 V


POWER SUPPLY/24VDC/2,5A



廃止品 - 参考資料

代替品: DN4011

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

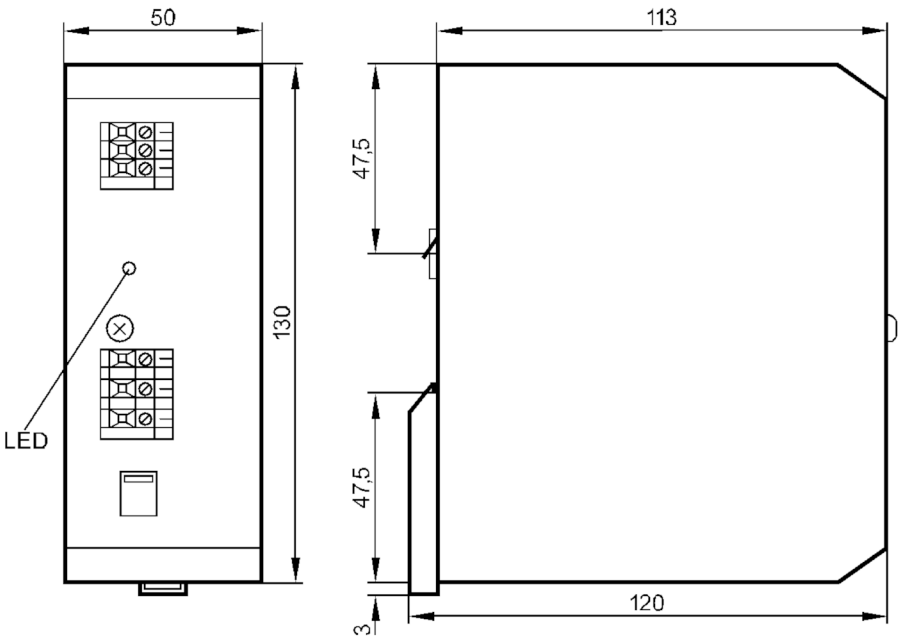

電氣的仕様

定格電圧 (AC)	[V]	< 230, (切替可能)
定格周波数 (AC)	[Hz]	47~63
入力電圧範囲、AC	[V]	88~132 / 187~264
保護クラス		I
起動遅延時間	[ms]	42
起動遅延時間	[s]	42
出力電圧精度	[%]	2
最低出力電圧時の出力電流 (最大)	[A]	2.5
出力回路数		1
リップル	[%]	1
ヒューズ	[A]	2, (内蔵)
デレーティング	[W/K]	1 (60~70 °C)

出力

短絡保護	有
過負荷保護回路	有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0~60
保護構造		IP 20

DN2001



スイッチング電源 DC 24 V

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

試験 / 認証		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
機械的仕様		
材質	アルミニウム	
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	LED, 緑
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
端子: ~2.5 mm ²		
接続		

