


DN2010



スイッチング電源 DC 24 V
POWER SUPPLY/24VDC/1A

廃止品 - 参考資料

代替品: DN1020
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

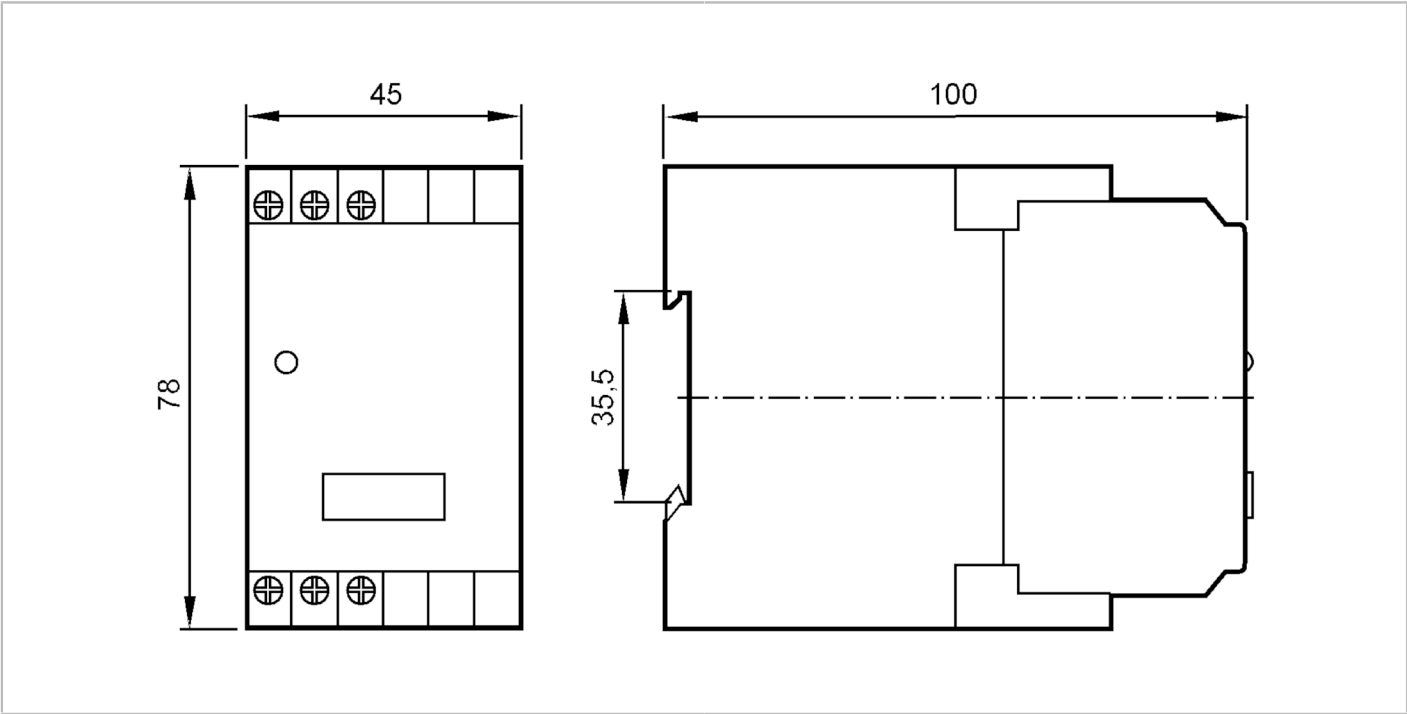

電氣的仕様		
定格電圧 (AC)	[V]	< 230
定格周波数 (AC)	[Hz]	47~63
入力電源電圧範囲 (DC)	[V]	105~370
入力電圧範囲、AC	[V]	90~260
保護クラス		I
出力電圧精度	[%]	3
最低出力電圧時の出力電流 (最大)	[A]	1
出力回路数		1
リップル	[%]	1.25
出力		
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0~55
保護構造		IP 20
試験 / 認証		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

DN2010



スイッチング電源 DC 24 V
POWER SUPPLY/24VDC/1A

機械的仕様		
取り付け方法	レール, (TH35 (EN 60715))	
材質	樹脂外装	
ディスプレイ / パーツ		
表示	出力電圧	1 x LED, 緑
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
2段端子台: 2 x ~2.5 mm²		
接続		

