

# DN2114




スイッチング電源 DC 24 V

POWER SUPPLY/24VDC/20A

廃止品 - 参考資料

代替品: DN4014

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

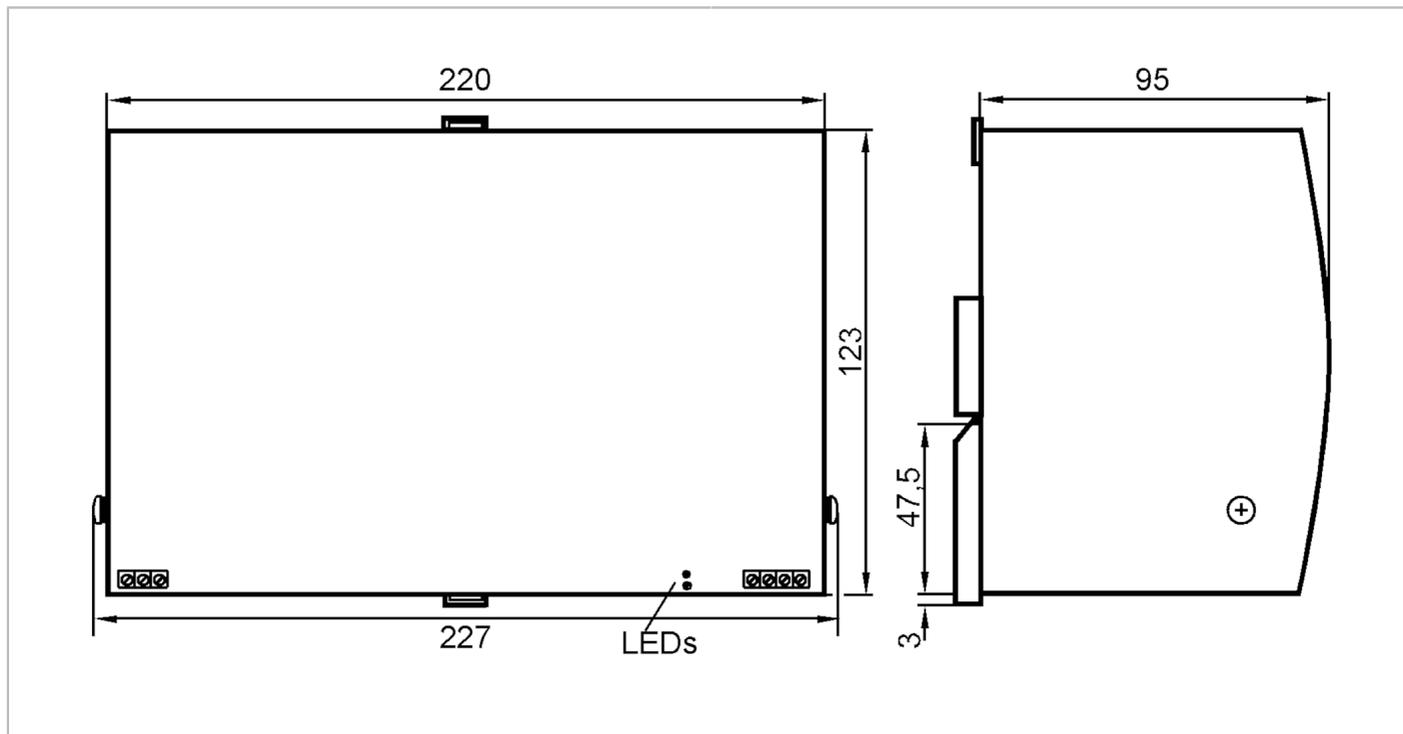

## 電氣的仕様

定格電圧 (AC)	[V]	< 230
定格周波数 (AC)	[Hz]	47~63
入力電圧範囲、AC	[V]	85~132 / 184~264
出力電圧	[V]	24~28
保護クラス		I, (IEC 61140)
起動遅延時間	[ms]	80
起動遅延時間	[s]	< 80
出力電圧	[V]	調整可能
出力電圧精度	[%]	2
最低出力電圧時の出力電流 (最大)	[A]	20
出力回路数		1
リップル	[%]	0.1
外部入力保護		20 A, B (115 V) / 10 A, B (230 V)

## 出力

短絡保護		有
過負荷保護回路		有

# DN2114



スイッチング電源 DC 24 V

POWER SUPPLY/24VDC/20A

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0~60
保護構造		IP 20
試験 / 認証		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
機械的仕様		
重量	[g]	1861.4
取り付け方法		レール, (TH35 (EN 60715))
材質		アルミニウム
ディスプレイ / パーツ		
表示	出力電圧	LED, 緑
	過負荷	LED, 赤
	短絡	LED, 赤点滅
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
端子: 1.5~6 mm <sup>2</sup>		
接続		

