

DN2134




スイッチング電源 DC 24 V
POWER SUPPLY/24VDC/20A

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: DN4034

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

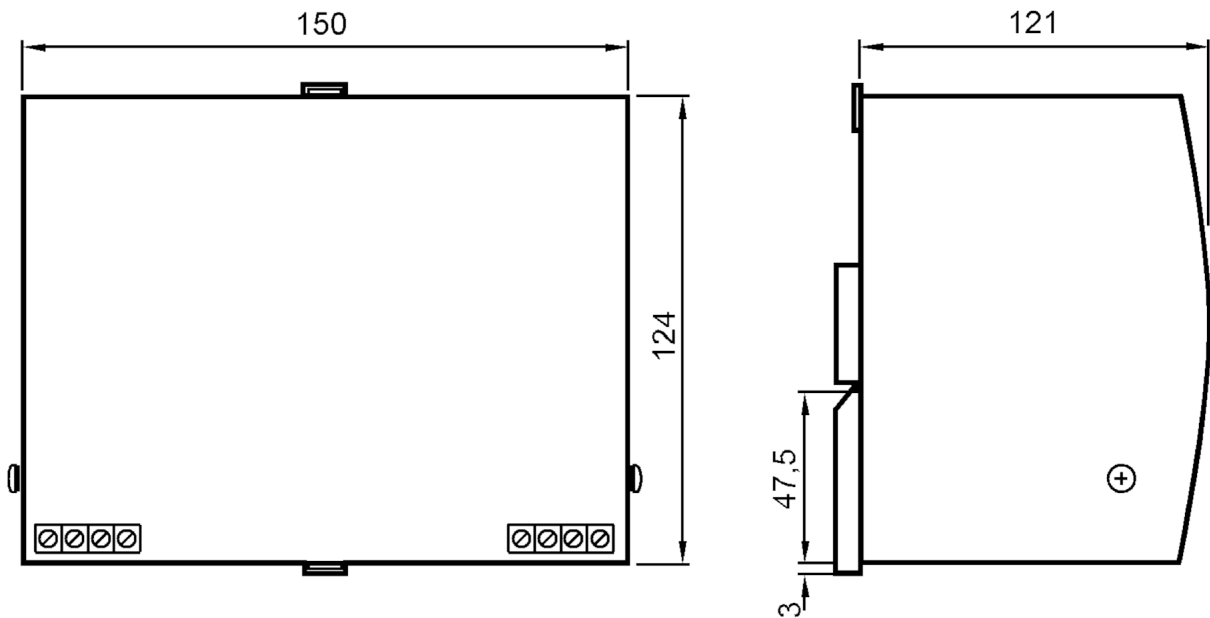

電氣的仕様

定格電圧 (AC)	[V]	400～500
定格周波数 (AC)	[Hz]	47～63
入力電源電圧範囲 (DC)	[V]	450～820
入力電圧範囲、AC	[V]	340～576
出力電圧	[V]	24～28
保護クラス		I, (IEC 61140)
起動遅延時間	[ms]	80
起動遅延時間	[s]	< 80
出力電圧	[V]	調整可能
出力電圧精度	[%]	2
最低出力電圧時の出力電流 (最大)	[A]	20
出力回路数		1
リップル	[%]	0.1
デレーティング	[W/K]	12 (60～70 °C)

出力

短絡保護	有
過負荷保護回路	有

DN2134



スイッチング電源 DC 24 V

POWER SUPPLY/24VDC/20A

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～70
保護構造		IP 20
試験 / 認証		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-3-2	
MTTF	[年]	58
機械的仕様		
重量	[g]	1810.6
取り付け方法		レール, (TH35 (EN 60715))
材質		アルミニウム
ディスプレイ / パーツ		
表示	出力電圧	LED, 緑
	過負荷	LED, 赤
	短絡	LED, 赤 点滅
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
端子: 1.5～6 mm ²		
接続		
① ⏚ L1 L2 L3 3 x 400...500 V AC ② + + - - 24 V DC		