




廃止品 - 参考資料

代替品: DL0201

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

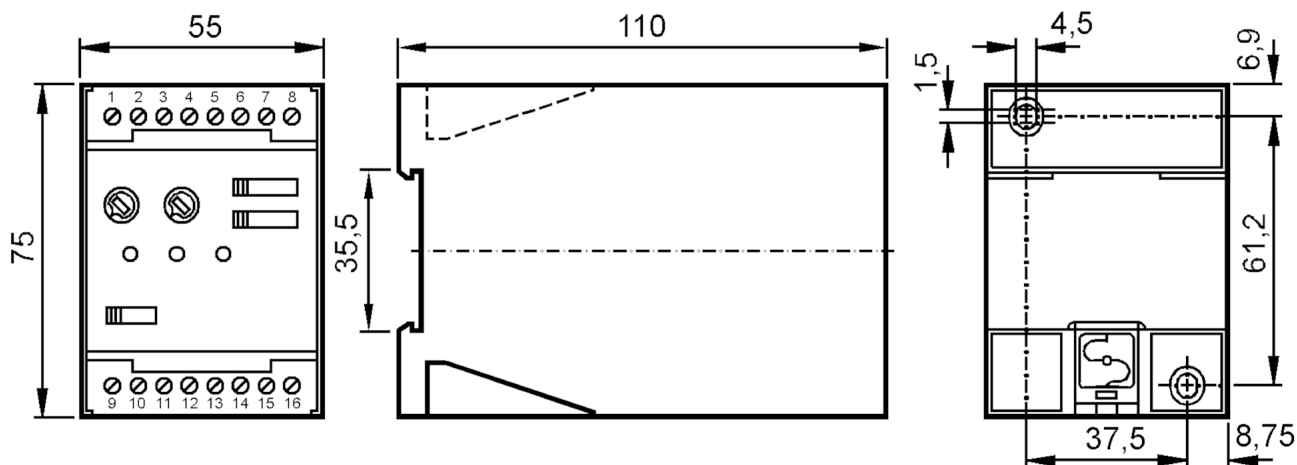

製品特性

外装

DINレール固定式

アプリケーション

アプリケーション

タイマ機能内蔵電源・スイッチング増幅器

電氣的仕様

定格電圧 (AC)	[V]	< 230
定格電圧 (DC)	[V]	24
電圧許容範囲	[%]	10
電圧許容範囲 2	[%]	10
定格周波数 (AC)	[Hz]	50~60
センサ用補助電源 (DC)	[V]	24, (±5 %, ≤ 40 mA)

入力 / 出力

入力数 / 出力数

リレー出力: 1

出力

リレー出力

1

リレー出力開閉電流

8 A / 1250 VA / AC 250 V

精度 / 誤差

繰返し精度

[検出距離に対する%]

< 3



タイマリレー
T700/230VAC

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～55
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20
機械的仕様		
重量	[g]	444.4
外装		DINレール固定式
材質		樹脂外装
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 緑
	動作	1 x LED, 緑
電気接続		
端子: ~4 mm²		
接続		

