


## 3セグメントシグナルタワー

LED-Tower-3/Std/Bracket



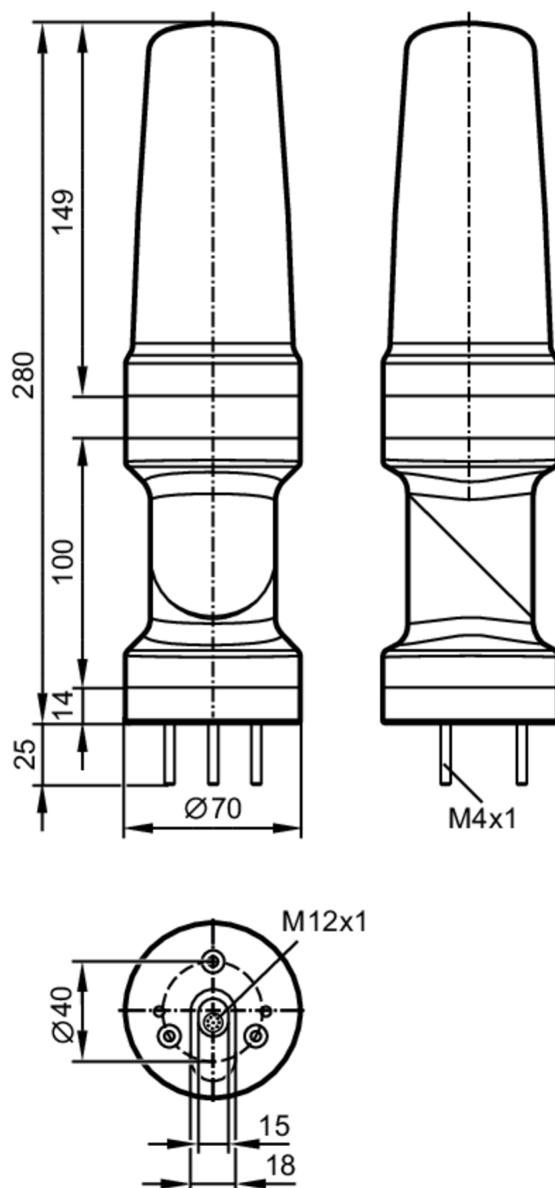


## アプリケーション

アプリケーション

ステータス表示/警告シグナル

## 電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 18~30, (SELV/PELV規格)

定格電圧 (DC)

[V]

24

消費電流

[mA]

&lt; 200

## 入力 / 出力

入力数 / 出力数

デジタル入力: 4

## 入力

デジタル入力

4

# DV1300



## 3セグメントシグナルタワー

LED-Tower-3/Std/Bracket

|                 |                         |                |  |
|-----------------|-------------------------|----------------|--|
| 入力電流 High       | [mA]                    | 6              |  |
| インターフェース        |                         |                |  |
| 通信インターフェース      | IO-Link                 |                |  |
| 伝送タイプ           | COM2 (38,4 kBaud)       |                |  |
| IO-Link リビジョン   | 1.1                     |                |  |
| SDCI適合規格        | IEC 61131-9             |                |  |
| SIOモード          | 有                       |                |  |
| 必要とするマスタポートのタイプ | A                       |                |  |
| 最小プロセスサイクル時間    | [ms]                    | 3.2            |  |
| サポートされるDeviceID | 動作モード                   | DeviceID       |  |
|                 | default                 | 1466           |  |
| 使用環境条件          |                         |                |  |
| 使用周囲温度          | [°C]                    | -25～50         |  |
| 保存温度            | [°C]                    | -40～75         |  |
| 最大相対湿度          | [%]                     | 90             |  |
| 大気圧             | [kPa]                   | < 106          |  |
| 基準海面からの高度       | [m]                     | 2000           |  |
| 保護構造            | IP 65                   |                |  |
| 試験 / 認証         |                         |                |  |
| UL規格認証          | 電源                      | Class 2        |  |
| 機械的仕様           |                         |                |  |
| 重量              | [g]                     | 471.6          |  |
| 取り付け方法          | 取付け用ベース                 |                |  |
| 外形寸法            | [mm]                    | Ø 70 / L = 280 |  |
| 材質              | 外装: ABS樹脂, レンズ: PC      |                |  |
| ディスプレイ / パーツ    |                         |                |  |
| 表示              | ステータス                   | 1 x LED, 緑     |  |
|                 | LED灯、LED セグメント          | 3 x 4 LED      |  |
| アクセサリ           |                         |                |  |
| アクセサリ (別売り)     | 取付用ベース, E89060          |                |  |
|                 | 壁面取付けブラケット, E89061      |                |  |
|                 | 取付アダプタ, E89063          |                |  |
|                 | ケーブル穴付き取付けブラケット, E89064 |                |  |
|                 | 取付ロッド, E89065           |                |  |
|                 | 取付ロッド, E89066           |                |  |
|                 | 取付ロッド, E89067           |                |  |
| 備考              |                         |                |  |
| 備考              | 詳細については取扱説明書をご覧ください     |                |  |
| 梱包数             | 1 個                     |                |  |




3セグメントシグナルタワー

LED-Tower-3/Std/Bracket

電気接続 - プラグ

コネクタ式: M12, コーディング: A

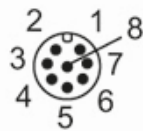

接続

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | n.c.                    |
| 2 | n.c.                    |
| 3 | デジタル入力 LED灯、LED セグメント 3 |
| 4 | デジタル入力 LED灯、LED セグメント 2 |
| 5 | 電源                      |
| 6 | デジタル入力 LED灯、LED セグメント 1 |
| 7 | n.c.                    |
| 8 | IO-Link (C/Q)           |

特性図等

