


DV1330



3セグメントシグナルタワー

LED-Tower-3/Std/Buzzer

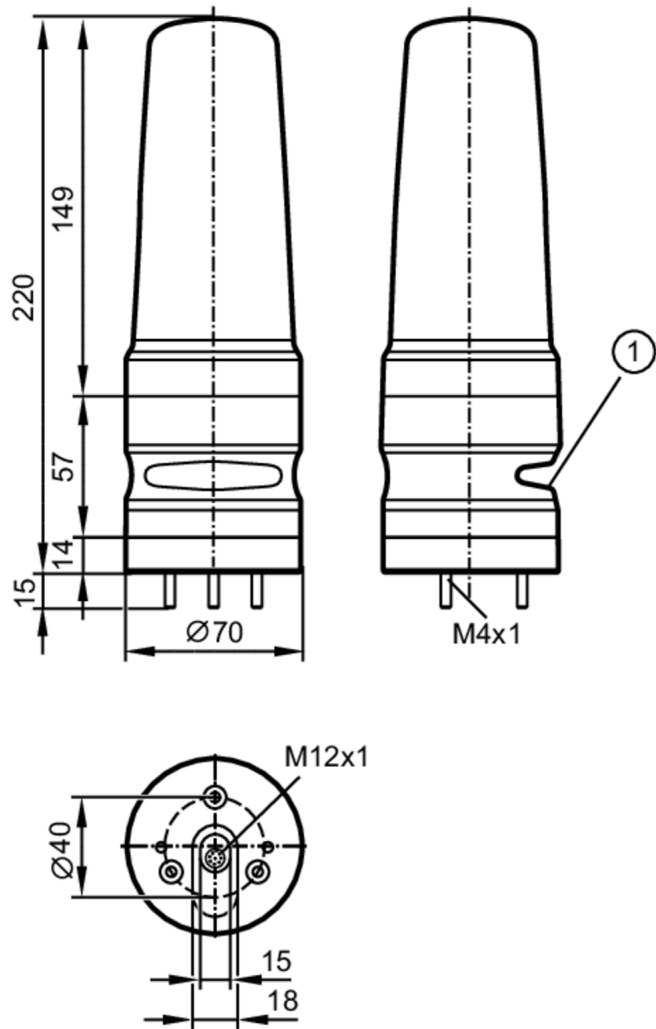

1 ブザー

CE cULus IO-Link

アプリケーション

アプリケーション

ステータス表示/警告シグナル

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 18~30, (SELV/PELV規格)

定格電圧 (DC)

[V]

24

消費電流

[mA]

< 200

入力 / 出力

入力数 / 出力数

デジタル入力: 4

入力

デジタル入力

4

入力電流 High

[mA]

6

インターフェース

通信インターフェース

IO-Link

伝送タイプ

COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link リビジョン

1.1



3セグメントシグナルタワー

LED-Tower-3/Std/Buzzer

SDCI適合規格	IEC 61131-9	
SIOモード	有	
必要とするマスタポートのタイプ	A	
最小プロセスサイクル時間 [ms]	3.2	
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	1466

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～50
保存温度	[°C]	-40～75
最大相対湿度	[%]	90
大気圧	[kPa]	< 106
基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造		IP 54

試験 / 認証		
UL規格認証	電源	Class 2

機械的仕様		
重量	[g]	427.3
外形寸法	[mm]	Ø 70 / L = 220
材質		外装: ABS樹脂, レンズ: PC


ディスプレイ / パーツ		
表示	ステータス	1 x LED, 緑
	LED灯、LED セグメント	3 x 4 LED
音響信号		ブザー
最大音圧レベル	[dB]	85

アクセサリ		
アクセサリ(別売り)	取付用ベース, E89060	
	壁面取付けブラケット, E89061	
	取付アダプタ, E89063	
	ケーブル穴付き取付けブラケット, E89064	
	取付ロッド, E89065	
	取付ロッド, E89066	
	取付ロッド, E89067	

備考		
備考	詳細については取扱説明書をご覧ください	
梱包数	1 個	

電気接続 - プラグ

コネクタ式: M12, コーディング: A

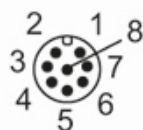



3セグメントシグナルタワー

LED-Tower-3/Std/Buzzer

接続

1	n.c.
2	ブザー
3	デジタル入力 LED灯、LED セグメント 3
4	デジタル入力 LED灯、LED セグメント 2
5	電源
6	デジタル入力 LED灯、LED セグメント 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)