


# DV2320



## 3セグメントシグナルタワー

LED-Tower-3/IO-Link

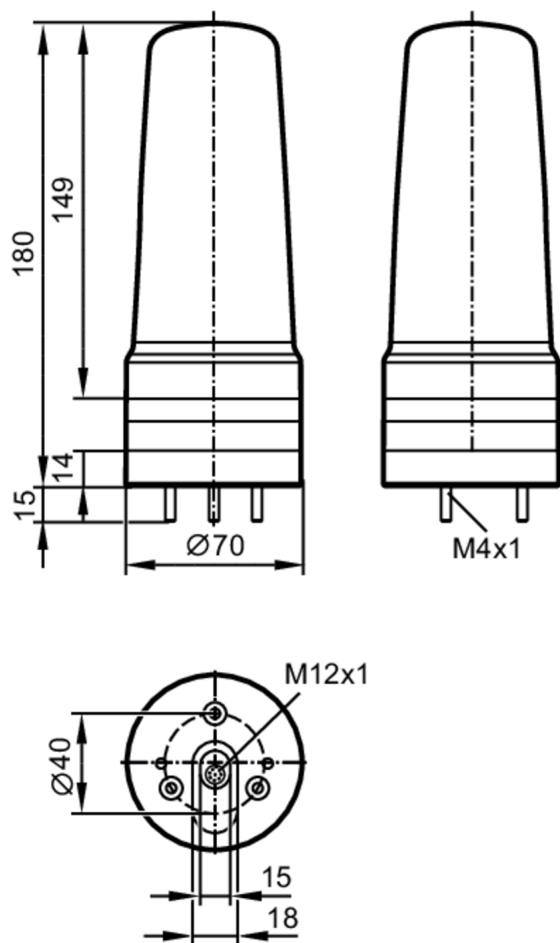

### アプリケーション

アプリケーション

ステータス表示/警告シグナル

### 電氣的仕様

|           |      |                         |
|-----------|------|-------------------------|
| 使用電源電圧範囲  | [V]  | DC 18～30, (SELV/PELV規格) |
| 定格電圧 (DC) | [V]  | 24                      |
| 消費電流      | [mA] | < 200                   |

### 入力

|           |      |   |
|-----------|------|---|
| 入力電流 High | [mA] | 6 |
|-----------|------|---|

### インターフェース

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 通信インターフェース      | IO-Link           |
| 伝送タイプ           | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link リビジョン   | 1.1               |
| SDCI適合規格        | IEC 61131-9       |
| SIOモード          | 有                 |
| 必要とするマスタポートのタイプ | A                 |
| 最小プロセスサイクル時間    | [ms] 3.2          |

