


DX2003



多機能表示器
DISPLAY/FX360/PNP OUT

廃止品 - 参考資料

代替品: DX2023
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

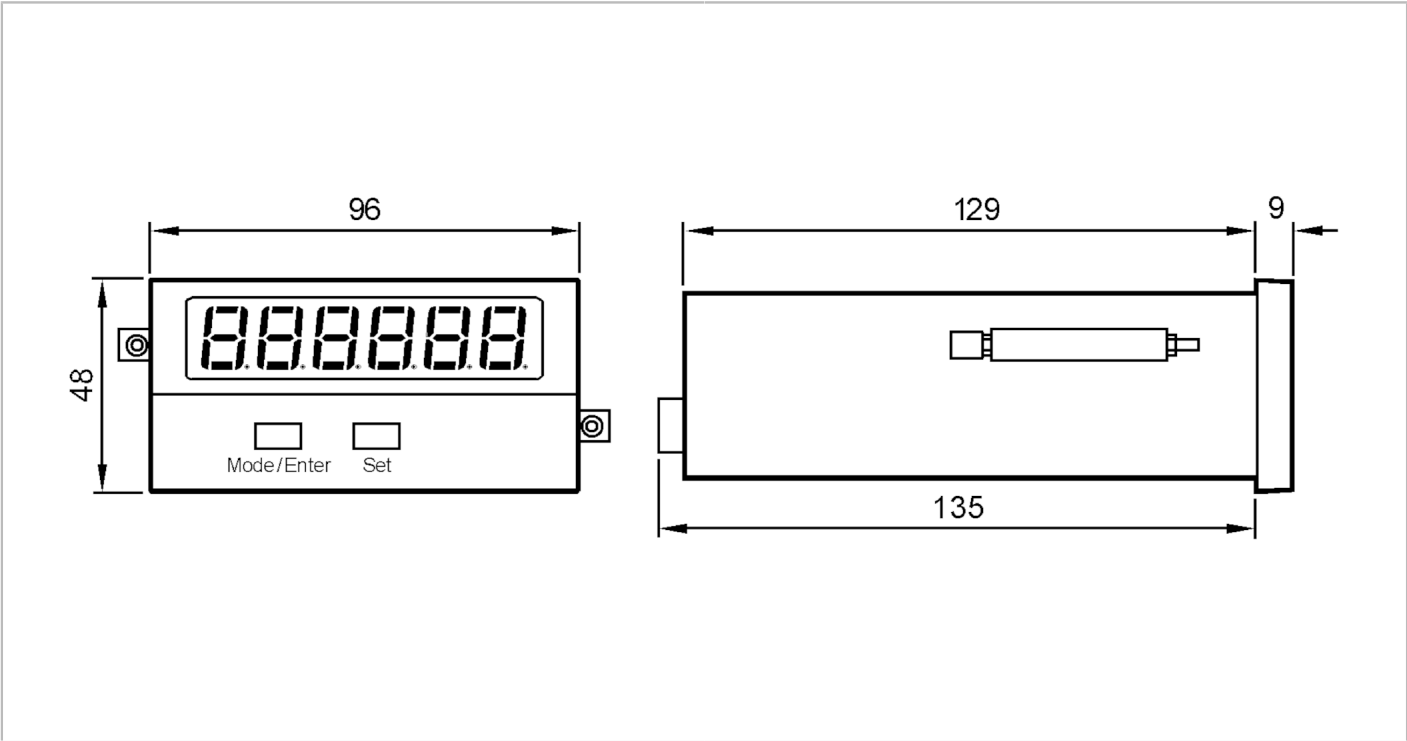

アプリケーション		
アプリケーション		パルス系列による物体監視 / 表示 (汎用型)
電氣的仕様		
周波数 (AC)	[Hz]	50～60
入力電源電圧範囲	[%]	33～58
使用電源電圧範囲	[V]	AC 230 / 115 / DC 24
消費電流	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
センサ用補助電源 (DC)	[V]	24, (±15 %, 150 mA)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～45
保存温度	[°C]	-25～75
保護構造		IP 65, (前面)
保護構造 端子		IP 20
試験 / 認証		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
機械的仕様		
重量	[g]	575.4
材質		Noryl UL94-V-0

DX2003



多機能表示器
DISPLAY/FX360/PNP OUT

ディスプレイ / パーツ
表示7セグメントLED表示, オレンジ色 6桁 15 mm

電気接続
ネジ端子, DC: 10 x ~1.5 mm²
ネジ端子, AC: 4 x ~2.5 mm²

