




## 多機能表示器

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

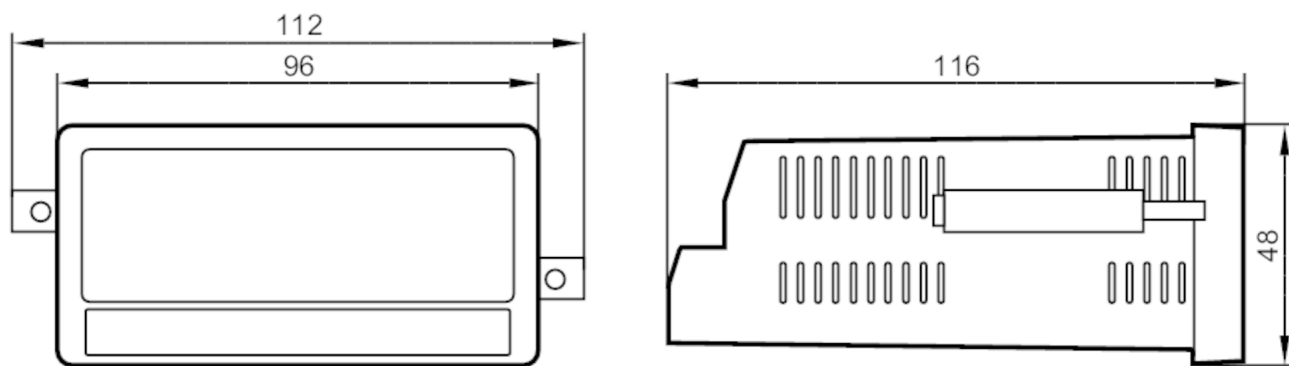

パネルカット寸法 91 x 43 mm



| 製品特性      |              |                                 |
|-----------|--------------|---------------------------------|
| 外形寸法      | [mm]         | 48 x 112 x 116                  |
| アプリケーション  |              |                                 |
| アプリケーション  |              | パルス系列による物体監視 / 表示 (汎用型)         |
| 電氣的仕様     |              |                                 |
| 周波数 (AC)  | [Hz]         | 50~60                           |
| 使用電源電圧範囲  | [V]          | AC 115~230 / DC 18~30           |
| 消費電流      | [mA]         | 100                             |
| 入力 / 出力   |              |                                 |
| 入力数 / 出力数 |              | デジタル入力: 2, デジタル出力: 4, アナログ出力: 1 |
| 入力        |              |                                 |
| デジタル入力    |              | 2                               |
| 出力        |              |                                 |
| デジタル出力    |              | 4                               |
| アナログ出力    |              | 1                               |
| 電流出力      | [mA]         | 4~20                            |
| 最大負荷      | [Ω]          | 270                             |
| 電圧出力      | [V]          | -10~10                          |
| 過負荷保護回路   |              | 有                               |
| 使用環境条件    |              |                                 |
| 使用周囲温度    | [°C]         | -20~60                          |
| 保存温度      | [°C]         | -25~70                          |
| 保護構造      |              | IP 65                           |
| 保護構造 端子   |              | IP 20                           |
| 試験 / 認証   |              |                                 |
| EMC       | EN 61000-6-2 |                                 |
|           | EN 61000-6-3 |                                 |
|           | EN 61000-6-4 |                                 |




多機能表示器  
DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

|        |      |                      |
|--------|------|----------------------|
| 機械的仕様  |      |                      |
| 重量     | [g]  | 352                  |
| 取り付け方法 |      | パネルカット寸法: 91 x 43 mm |
| 外形寸法   | [mm] | 48 x 112 x 116       |
| 材質     |      | Noryl UL94-V-0       |

|              |           |                     |
|--------------|-----------|---------------------|
| ディスプレイ / パーツ |           |                     |
| 表示           | カラーディスプレイ | LCDディスプレイ, タッチスクリーン |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 電気接続  |  |  |
| ネジ端子: |  |  |
| 接続    |  |  |

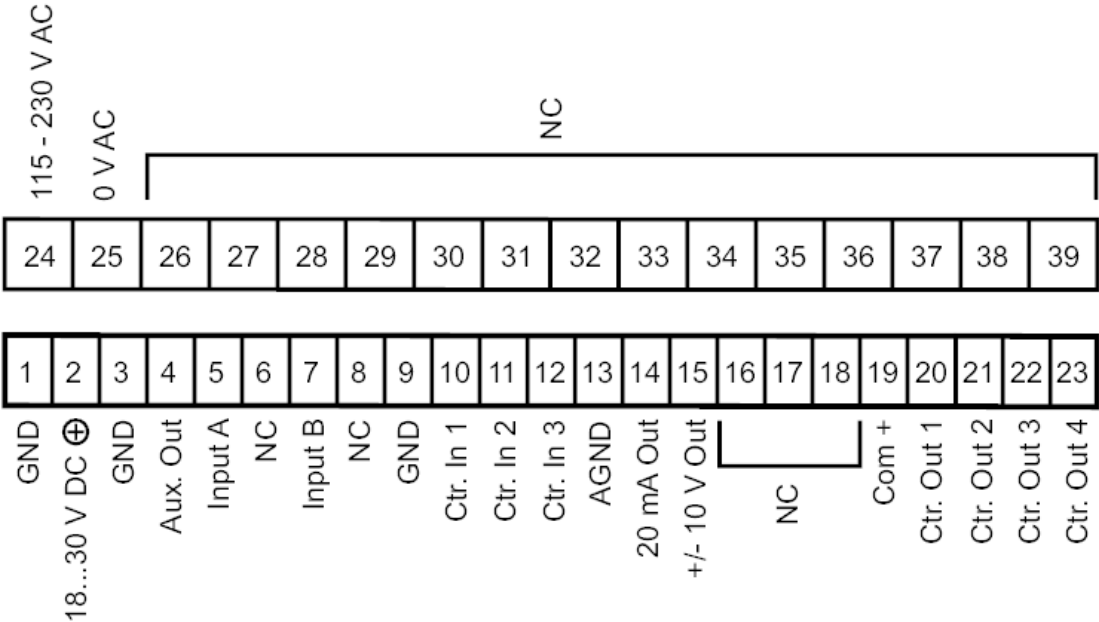

NC: 未使用