


DX2041



多機能表示器

DISPLAY/AX460/AC/DC

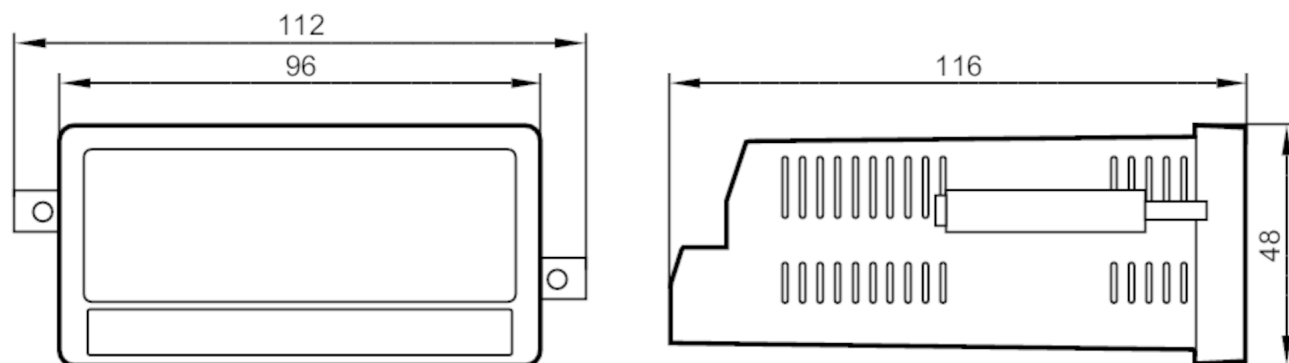

パネル
カット
寸法
91 x 43 mm



製品特性

外形寸法 [mm] 48 x 112 x 116

アプリケーション

アプリケーション アナログ信号の表示・監視, 圧力センサ・温度センサ・流量センサ等

電氣的仕様

周波数 (AC) [Hz] 50~60

使用電源電圧範囲 [V] AC 115~230 / DC 18~30

消費電流 [mA] 100

入力 / 出力

入力数 / 出力数 アナログ入力: 2

入力

アナログ入力 2, (Spannungs- oder Stromeingang)

アナログ入力 (電流) [mA] 0~20

アナログ入力 (電圧) [V] -10~10

アナログ入力分解能 16 bit

高精度アナログ入力 [%] 0,1

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -20~60

保存温度 [°C] -25~70

保護構造 IP 65

保護構造 端子 IP 20

試験 / 認証

EMC EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

機械的仕様

重量 [g] 351

DX2041



多機能表示器
DISPLAY/AX460/AC/DC

取り付け方法	パネルカット寸法: 91 x 43 mm	
外形寸法 [mm]	48 x 112 x 116	
材質	Noryl UL94-V-0	


ディスプレイ / パーツ

表示	カラーディスプレイ	LCDディスプレイ, タッチスクリーン
----	-----------	---------------------

電気接続

ネジ端子:

接続

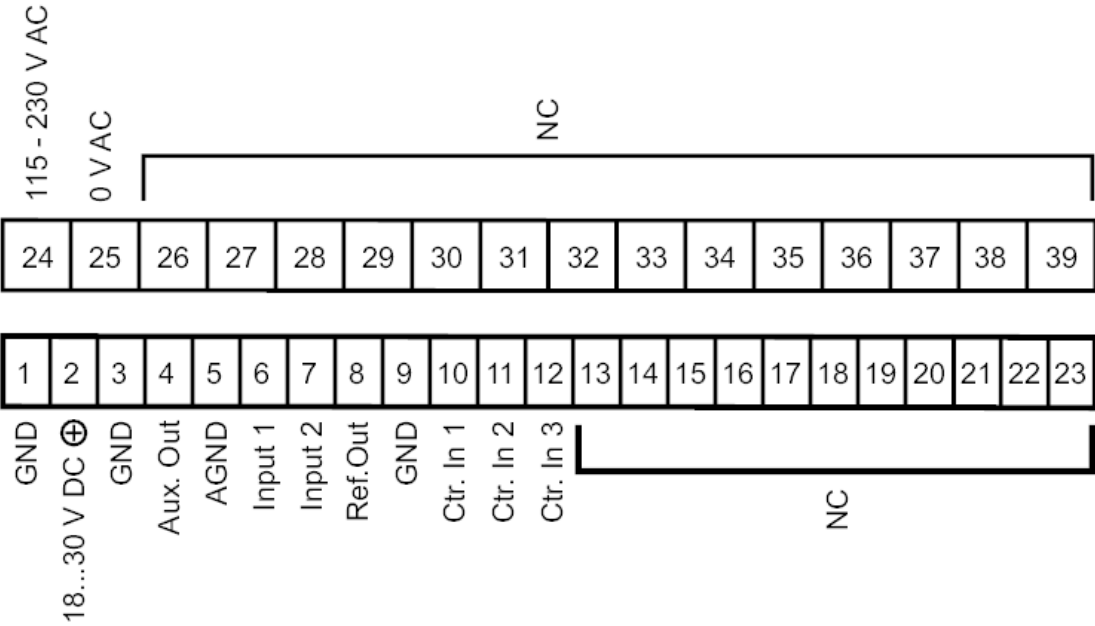

NC 未使用