


E3M132



コネクタ(ソケット)

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M

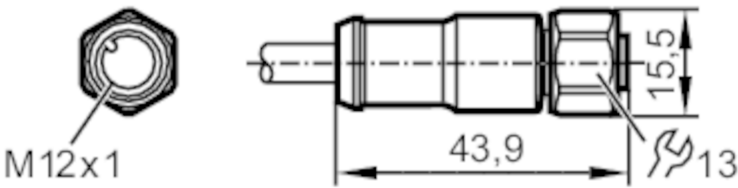

アプリケーション		
特長		金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 25 / DC < 60
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40~85
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	309.7
外形寸法	[mm]	15.5 x 15.5 x 43.9
材質		PUR
外装材質		PUR
ロッキング材質		亜鉛ダイキャスト
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	組込み固定時の曲げ半径	≥ 30 mm
備考		
梱包数		1 個

E3M132



コネクタ(ソケット)

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, 黒, Ø 6 mm, 4 x 0.75 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, コンタクト: 金メッキ



接続

