


E3M161



中間ケーブル

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

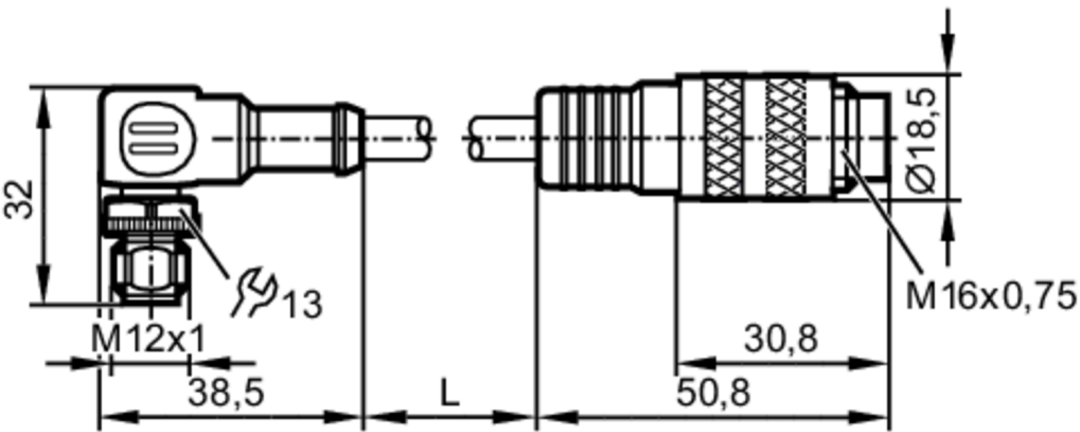

アプリケーション

特長	シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
仕様	アナログビデオ出力PAL方式 3Dモバイルスマートセンサ用 PAL

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 25 / DC < 60
----------	-----	-------------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~80
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-10~70
保護構造		IP 67, IP 69K

機械的仕様

重量	[g]	92.2
材質		PUR 黒, Oリング: FKM , 接続ピン: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理
外装材質		PUR
ロックリング材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	組込み固定時の曲げ半径	≥ 60 mm

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E3M161




中間ケーブル

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303), シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続

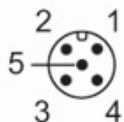

電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, 黒, Ø 6 mm, シールド, 2 x 0.25 mm²

接続

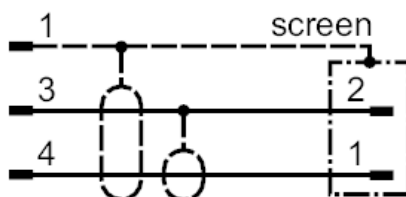

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M16, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303), シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続

