


E10404



コネクタ(ソケット)
ADOGH040MSS07,5B03

廃止品 - 参考資料

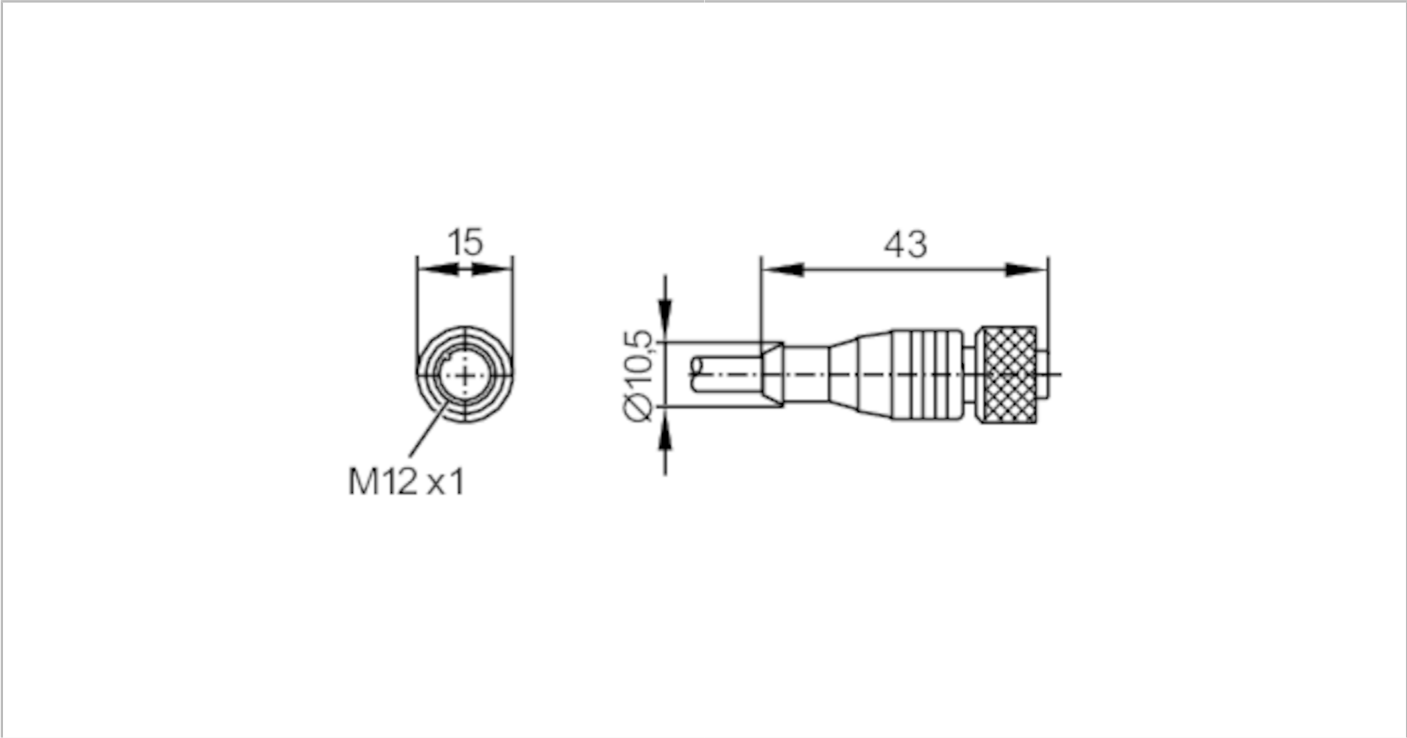

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 7.5 m, PUR, オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)		
電気接続 - ソケット		

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E10404



コネクタ(ソケット)
ADOGH040MSS07,5B03

接続



BN =	芯線色：
BK =	茶
BU =	黒
	青