

E10409




コネクタ(ソケット)

ADOAH042MSS0005A03

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC008
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

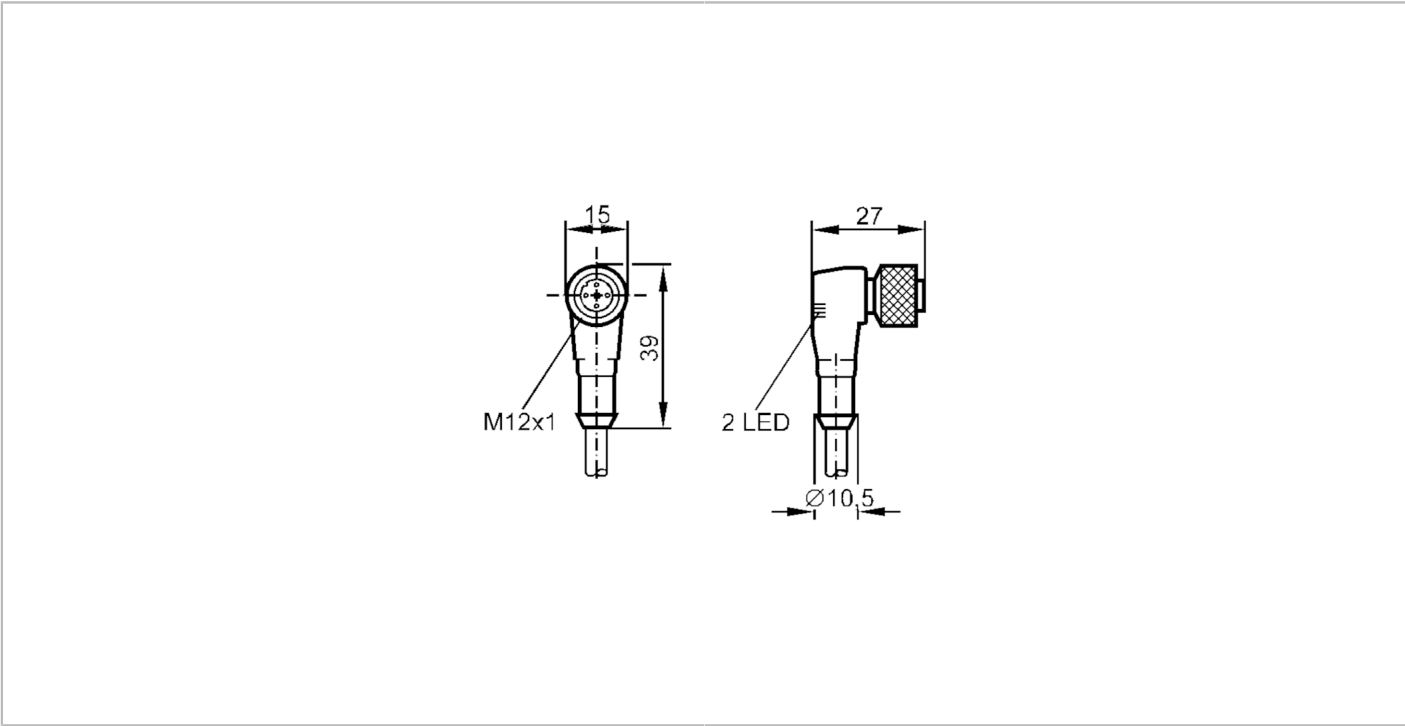

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	136.078
外形寸法	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU 透明
外装材質		TPU, 透明
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E10409



コネクタ(ソケット)

ADOAH042MSS0005A03

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 透明, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



接続

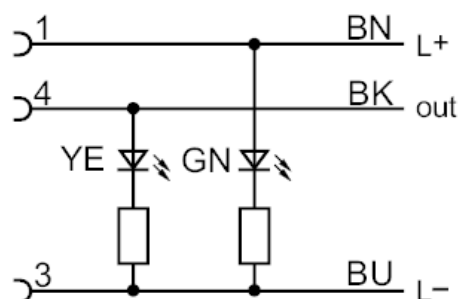

BN = 芯線色 : 茶
BK = 黒
BU = 青