


E10420



コネクタ(ソケット)
ADOGH040MSS0015G04

廃止品 - 参考資料

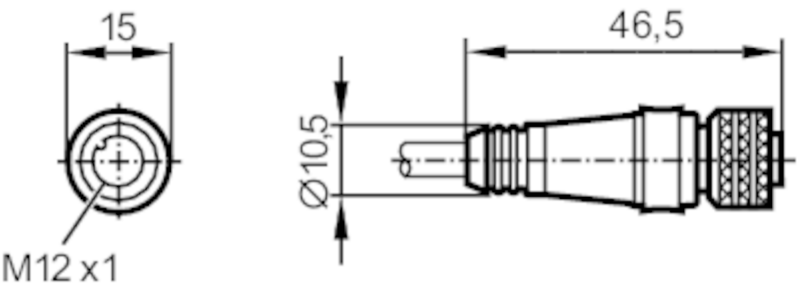

アプリケーション		
特長		シールドケーブル
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 50 / DC < 60
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	578.8
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 46.5
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E10420



コネクタ(ソケット)

 
ADOGH040MSS0015G04

電気接続

ケーブル: 15 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 5 mm, シールド, 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部未接続



接続



BN =	芯線色:
BK =	茶
BU =	黒
WH =	青
	白